


## XL<sup>3</sup> S 630

équipements pour montage des appareils modulaires et DPX<sup>3</sup> sur rail

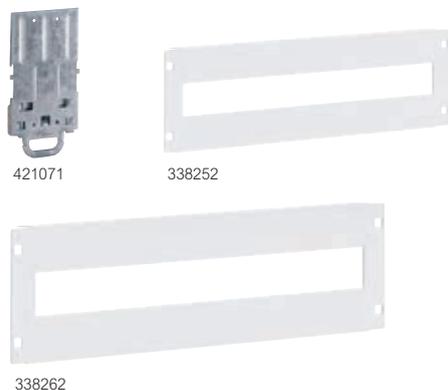

Réf.	Rails 2 positions
338220 338223 338226	Permettent le montage des appareils modulaires ou des DPX <sup>3</sup> 160/250 équipés d'adaptateurs pour rail Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules
338240	<b>Rehausse de rail</b> Permet la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX <sup>3</sup> 160/250 sur le même rail
421071 421073 421068 421072 421074 421069	<b>Adaptateurs pour montage des DPX<sup>3</sup> 160 et 250 sur rail</b> Permettent le montage des DPX <sup>3</sup> sur rail Pour DPX <sup>3</sup> 160 sans commande motorisée latérale Pour DPX <sup>3</sup> 160 différentiel sans commande motorisée latérale Pour tous DPX <sup>3</sup> 160 avec commande motorisée latérale Pour DPX <sup>3</sup> 250 sans commande motorisée latérale Pour DPX <sup>3</sup> 250 différentiels sans commande motorisée latérale Pour tous DPX <sup>3</sup> 250 avec commande motorisée latérale
338251 338252 338253 338261 338262 338263 338271 338272 338273 338281 338282 338283	<b>Plastrons fenêtre pour appareils modulaires</b> Fixation avec verrous, vis 1/4 de tour ou vis <b>Hauteur 150 mm pour appareils modulaires</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules <b>Hauteur 200 mm pour Vistop jusqu'à 160 A</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules <b>Hauteur 300 mm pour DPX<sup>3</sup> 160 / 250 et DPX-IS 250</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules <b>Hauteur 400 mm pour DPX<sup>3</sup> 250 avec différentiel et cache-bornes</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules

## XL<sup>3</sup> S 630

équipements pour montage des DPX<sup>3</sup> 160/250 sur platine



Réf.	Platines de fixation hauteur réduite pour DPX <sup>3</sup> 160/250 - montage horizontal
338300 338303 338306	<b>DPX<sup>3</sup> 160</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules
338400 338403 338406	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules
338320 338323 338326	<b>Platines DPX<sup>3</sup> 160/250 - montage vertical</b> <b>DPX<sup>3</sup> 160</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules
338321 338325 338328	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules
338420 338423 338426	<b>DPX<sup>3</sup> 160/250 avec commande rotative</b> Pour enveloppe 16 modules Pour enveloppe 24 modules Pour enveloppe 36 modules
338421 338425 338428 338380 338381 338382	<b>Plastrons hauteur réduite pour DPX<sup>3</sup> 160/250 - montage horizontal</b> Fixation des plastrons avec verrous, vis 1/4 de tour ou vis <b>DPX<sup>3</sup> 160</b> Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules <b>DPX<sup>3</sup> 250</b> Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
338350 338353 338356	<b>Plastrons pour DPX<sup>3</sup> 160/250 - vertical</b> Fixation des plastrons avec verrous, vis 1/4 de tour ou vis <b>Hauteur 300 mm</b> Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
338450 338453 338456	
338271 338272 338273	