

Coffrets isolants XL³ 160

24 modules par rangée




Dimensions voir www.ecatalog.be

Tenue au feu selon CEI 60695-2-11 - 750 °C / 5 s
 Châssis extractible avec rails montés
 Barreau laiton monté pour conducteurs de protection :
 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
 Capacité 24 modules par rangée. RAL 7035
 Livrés complets avec rails et plastrons
 Portes à commander séparément (page ci-contre)
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon IEC 61439-2 et 3

Coffrets métal XL³ 160

24 modules par rangée

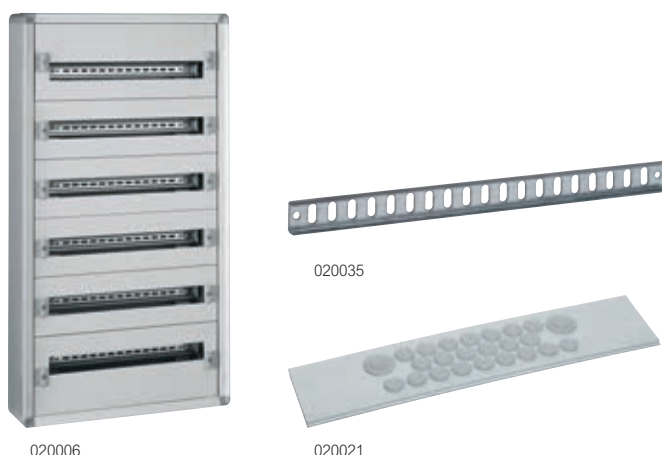

Dimensions voir www.ecatalog.be

Tenue au feu selon CEI 60695-2-11 - 750 °C / 5 s
 Châssis extractible avec rails montés
 Barreau laiton monté pour conducteurs de protection :
 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
 Capacité 24 modules par rangée. RAL 7035
 Livrés complets avec rails et plastrons
 Portes à commander séparément (page ci-contre)
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon IEC 61439-2 et 3

Réf.	Coffrets isolants				
	IP 43 – IK 07 avec joint et porte IP 40 – IK 07 avec porte IP 30 – IK 04 sans porte Coffrets classe II selon la norme IEC EN 60439-1/3 Flancs et cadre amovibles Livrés avec bracelets de guidage de fils pour circulation verticale (1 par rangée) Livrés standard avec dispositif de fixation de câbles d'entrée Peuvent recevoir les DPX ³ 160				
	Nb de rangées	Nb de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prof. (mm)
020052	2	48	450	575	147
020053	3	72	600	575	147
020054	4	96	750	575	147
020055	5	120	900	575	147
020056	6	144	1050	575	147

020071	Plaque à embouts Plaque 2 x Ø 4 à 32 mm et 22 x Ø 4 à 20 mm
--------	---

020022	Kit pour association verticale Kit d'association coffrets XL ³ 160 isolants Composition : 2 flancs découpés et percés, 2 renforts métalliques et 8 vis et rondelles
--------	---

020150	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes plastique
--------	---

Réf.	Coffrets métal				
	IP 43 – IK 08 avec joint et porte IP 40 – IK 08 avec porte IP 30 – IK 07 sans porte Coffrets classe I Flancs latéraux amovibles Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable Peuvent recevoir les DPX ³ 160				
	Nb de rangées	Nb de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prof. (mm)
020002	2	48	450	575	147
020003	3	72	600	575	147
020004	4	96	750	575	147
020005	5	120	900	575	147
020006	6	144	1050	575	147

020020	Plaques passe-câbles pour coffrets XL³ 160 métal Plaque découpable Plaque à embouts 2 x Ø 4 à 32 mm et 22 x Ø 4 à 20 mm
020021	

020035	Support de fixation de câbles Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret
--------	---

020100	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes métal
--------	---