


Coffrets XL³ 160

portes, équipements, circulation de filerie, raccordement des conducteurs de protection



020255 020265 020273 020283

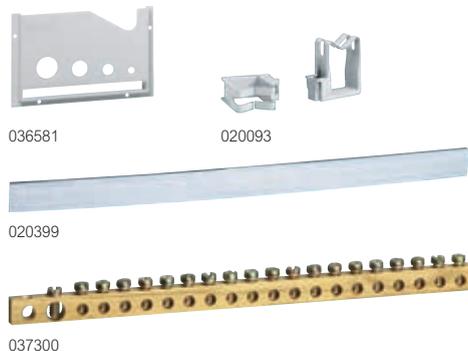

036581 020093 020399 037300

Réf.		Portes			
Livrées avec poignée Barillets interchangeables à commander séparément 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 et 1050 mm)					
Galbées					
		Pour coffret		Distance plastron/porte (mm)	
Métal	Vitrée	Hauteur (mm)	Métal	Vitrée	
020252	020262	450	57	53	
020253	020263	600	57	53	
020254	020264	750	57	53	
020255	020265	900	57	53	
020256	020266	1050	57	53	
Plates⁽¹⁾					
		Pour coffret hauteur (mm)		Distance plastron/porte (mm)	
Métal	Vitrée	Saillie	Encastré	Métal	Vitrée
020272	020282	450		38	34
020273	020283	600	695	38	34
020274	020284	750	845	38	34
020275	020285	900	995	38	34
020276	020286	1050	1145	38	34

Réf.		Équipements pour portes	
Barillets à clé pour portes métal ou vitrées			
Livrés avec 1 jeu de 2 clés			
020291		Type 405	
020292		Type 455	
020293		Type 1242E	
020294		Type 2433A	
Joint pour IP 43			
020130		Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets largeur totale 660 mm	

Réf.		Pochettes autocollantes pour plans				
Ouvertes - RAL 7035						
		Dim. extérieures		Dim. intérieures		
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
036580		235	340	200	310	18
036581		165	260	130	230	18
Fermée - RAL 7035						
036582		Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm				
Transparente						
009799		Plastique souple A4 - 305 x 220 mm				

Réf.		Équipements	
Adaptateurs pour montage sur rail			
421071		Pour DPX ³ 160 sans commande motorisée latérale	
421073		Pour DPX ³ 160 différentiel sans commande motorisée latérale	
421068		Pour tous DPX ³ 160 avec commande motorisée latérale	
421058		Pour inverseur de source DPX ³ version fixe	



Réf.		Équipements (suite)	
Rehausse de rail			
Destinée à la cohabitation sur une même rangée, d'appareils modulaires et de DPX ³ montés sur rail			
405226		Pour 20 modules	
Obturbateurs RAL 7035			
Pour plastron métal ou isolant			
020051		24 modules, bandeau lisse découpable	
001665		18 modules séparables par module ou 1/2 module	
Porte-repères adhésif clipsable			
020399		Livré avec planche d'étiquettes pour repérage de rangée sur plastron 24 modules	
Circulation de filerie			
Bracelet de guidage pour filerie			
020094		Permet une circulation horizontale de la filerie Se fixe directement sur rail	
Reçoit le barreau laiton réf. 037300 et la barre 12 x 4 avec étriers réf. 037302 (p. 307)			
020093		Permet une circulation verticale de la filerie Fixation directe sur le châssis du coffret - Jeu de 2	
Support goulotte			
020070		Permet le montage direct de la goulotte Lina 25 en vertical Fixation directe sur le châssis du coffret - Jeu de 2	
Cornet de finition			
020160		Assure la finition entre les goulottes DLP et les coffrets ou armoires XL ³	



Réf.		Raccordement des conducteurs de protection	
Barreau laiton complémentaire			
037300		Longueur 416 mm, section 12 x 6,5 mm Se fixe directement sur les supports intégrés dans les coffrets XL ³ 160 ou sur le rail avec bracelets réf. 020094 ou sur butée de blocage réf. 037512 36 trous Ø 5,3 mm (1,5 à 10 mm ²) 2 trous Ø 9 mm (35 mm ²)	
Support isolant			
020050		Jeu de 2 supports Se fixent directement au fond des coffrets (position horizontale ou verticale) Reçoit le barreau plat 12 x 2 réf. 004819	
Barreau plat 12 x 2			
004819		Reçoit les borniers IP 2X Se fixe sur les montants fonctionnels des coffrets et armoires XL ³ , ou sur les supports isolants réf. 020090 Longueur 1 mètre	
Conducteur de liaison équipotentielle			
037385		Longueur 350 mm Section 6 mm ² , permet la continuité équipotentielle lors du montage d'auxiliaires sur porte (> 50 V)	
Accessoire pour répartiteur HX³ plug			
405224		Permet le montage du répartiteur de rangée 125 A HX ³ plug 24 modules réf. 405240 (p. 246)	

(1) Non adaptées au Vistop poignée frontale