


XL³ 400

montage des DPX³ 250 et DPX³ 630 sur platine

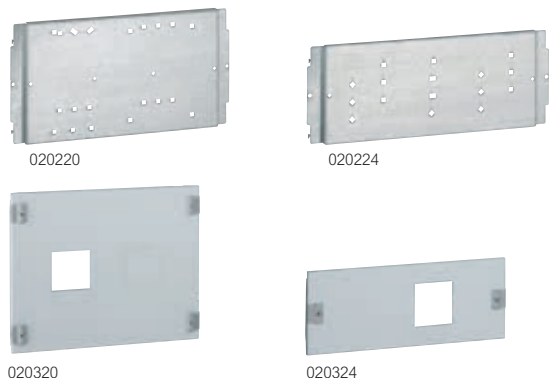

XL³ 400

équipements pour montage SPX sur platine



| Réf. | |
|--|---|
| | Platines pour appareils version fixe prises avant |
| | Possibilité d'installer un rail en complément Se fixent sur les montants fonctionnels |
| | Appareils en position verticale |
| 020207 ¹ 020220 ¹ | Pour 1 DPX-IS 630 Pour 1 à 2 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 et 1 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 seul ou 1 DPX ³ 250 avec 1 répartiteur réf. 037400 |
| 020221 ¹ 020222 ¹ | Pour 1 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 en position centrée Pour 1 à 2 DPX ³ 250 différentiel ou 1 DPX ³ 630 et 1 DPX ³ 250 différentiel ou 1 DPX ³ 630 seul ou 1 DPX ³ 250 différentiel avec 1 répartiteur réf. 037400 |
| 020223 ¹ | Pour 1 DPX ³ 250 ou DPX ³ 630 avec différentiel en position centrée |
| | Appareils en position horizontale |
| | Pour une protection de la découpe pour le passage de câbles, utilisez le joint réf. 020240 (p. 306) |
| 020224 020225 ¹ | Pour 1 DPX ³ 250 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX ³ 630 sans différentiel |

| Métal | Isolant | |
|---------------------|---------------------|--|
| | | Plastrons pour appareils en position verticale |
| | | 1/4 de tour préhensibles et plombables |
| 020307 ¹ | | Pour DPX-IS 630 Hauteur 300 mm |
| | | Pour DPX³ 250/630 1 à 2 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 et 1 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 630 seul ou 1 DPX ³ 250 avec 1 répartiteur réf. 037400 |
| 020320 ¹ | 020370 ¹ | Hauteur 400 mm |
| 020321 ¹ | 020371 ¹ | Pour 1 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 centré Hauteur 400 mm |
| | | Pour 1 DPX³ 250 et 630 avec différentiels 1 à 2 DPX ³ 250 différentiel ou 1 DPX ³ 630 et 1 DPX ³ 250 différentiel ou 1 DPX ³ 630 différentiel ou 1 DPX ³ 250 différentiel avec 1 répartiteur réf. 037400 |
| 020322 ¹ | 020372 ¹ | Hauteur 600 mm |
| | | Pour 1 DPX³ 250 ou 1 DPX³ 630 centré avec différentiel |
| 020323 ¹ | 020373 ¹ | Hauteur 600 mm |

| Métal | Isolant | |
|------------------|---------|--|
| | | Plastrons pour appareils en position horizontale |
| | | 1/4 de tour préhensibles et plombables |
| 020324 020325 | 020374 | Hauteur 200 mm pour 1 DPX ³ 250 Hauteur 300 mm pour 1 DPX ³ 630 |

1 : DPX³ 630 limité à 400 A

| Réf. | |
|--------|---|
| | Montage sur platine |
| | Se fixent sur les montants fonctionnels |
| | Platines pour position verticale |
| 020244 | Pour maximum 4 SPX 00 (DIN 00 - 160 A) |
| 020245 | Pour maximum 2 SPX 1 (DIN 1 - 250 A) |
| 020246 | Pour maximum 1 SPX 2 (DIN 2 - 400 A) |
| | Montage sur le système de rail 60 mm |
| | Supports de montage |
| | Pour SPX 00 |
| 020248 | Pour SPX 1 ou SPX 2 |
| 020249 | |
| | Support de rail |
| 605246 | Support de rail tripolaire équipé de trous de fixation à l'intérieur Prévu pour des barres de cuivre 12, 15, 20, 25 et 30x5 - 10 mm Température maximale 120°C Entraxe entre rails : 60 mm |
| | Plastrons 1/4 de tour |
| | Plastrons pour appareils en position verticale |
| 020336 | Pour max. 4 SPX 00 (DIN 00 - 160 A) Hauteur 300 mm |
| 020337 | Pour max. 2 SPX 1 (DIN 1 - 250 A) Hauteur 400 mm |
| 020338 | Pour max. 1 SPX 2 (DIN 2 - 400 A) Hauteur 400 mm |



Sectionneurs-fusibles SPX
Voir p. 136

