



XL³ 800

platines, rails universels, plastrons pleins, éclairage de tableau et accessoires

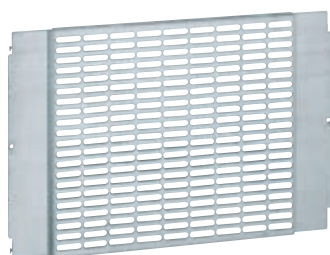

020642

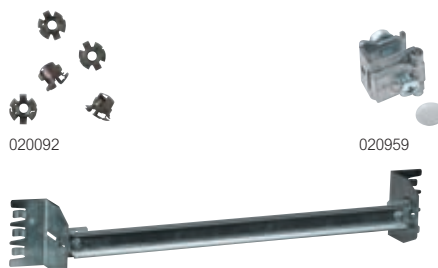

020092

020959

020602



020945

Réf.	Platines universelles
020641	Se fixent sur les montants fonctionnels
020642	Platines perforées largeur 600 mm Hauteur 200 mm Hauteur 400 mm
020643	Platines pleines largeur 600 mm Hauteur 200 mm
020644	Hauteur 400 mm
020645	Hauteur 600 mm
020646	Platine pleine largeur 850 mm Hauteur 400 mm
Réf.	Rails universels
020604	Se fixent sur les montants fonctionnels
020654	Largeur 600 mm (24 modules) Largeur 850 mm (36 modules)
Réf.	Dispositifs de fixation réglables universels
020602	Composés d'un rail et de 2 équerres de fixation réglables
020652	Se fixent sur les montants fonctionnels Pour coffrets et armoires 24 modules Pour coffrets et armoires 36 modules
Réf.	Circulation de filerie
020470	Supports de fixation de goulotte Lina 25™ Permettent la fixation horizontale et verticale des goulottes Lina 25, et leur réglage en hauteur Livrés avec rivets isolants Se montent directement sur les montants fonctionnels Ne convient pas pour entraxe de 150 mm entre rails sauf si on utilise une goulotte de largeur 25 mm
020570	Jeu de 2 supports Pour coffrets et armoires 36 modules Jeu de 2 supports Pour coffrets et armoires 24 modules
636007	Goulotte Lina 25™ Longueur : 2 m
636008	Largeur x Hauteur (mm)
636012	40 x 60
636013	40 x 80 60 x 60 60 x 80
020080	Rivet isolant Pour fixation de la goulotte sur les montants fonctionnels
405225	Bracelet de guidage Permet une circulation horizontale de la filerie Se fixe directement sur rail aluminium 2 positions Reçoit les couvercles des goulottes Lina 25

Réf.	Plastrons pleins métal
	1/4 de tour Permettent la préhension et le plombage
	Nombre de modules
	24
020840	Hauteur (mm)
020841	50
020842	100
020843	150
020844	200
020845	300
020846	400
	600
	A vis imperdables Charnières réf. 020959 en option
	Nombre de modules
	24 36
020940	Hauteur (mm)
020941	50
020942	100
020943	150
020944	200
020945	300
020946	400
	600
Réf.	Accessoires
020092	Clips écrous et vis Montage en face avant par 1/4 de tour sur montants fonctionnels
020091	Clips écrou pour vis M6 Vis M6
020098	Bombe de peinture (400 ml) RAL 7035
020959	Charnières Jeu de 2 charnières Se fixent sur les plastrons à vis
020051	Obturbateurs Pour plastron métallique ou isolant
001665	24 modules, bandeau lisse, découpable
020399	18 modules, séparable par module ou 1/2 module
	Porte-repère adhésif clipsable Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur le plastron
020989	Éclairage de tableau Plastron métal, hauteur 100 mm, équipé d'une lampe fluo et d'un détecteur de mouvement Pour coffrets et armoires XL ³ 800/4000 largeur 24 modules



Raccordement des conducteurs de protection
Voir p. 307

