


XL³ 4000

équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250
version fixe sur platine réglable

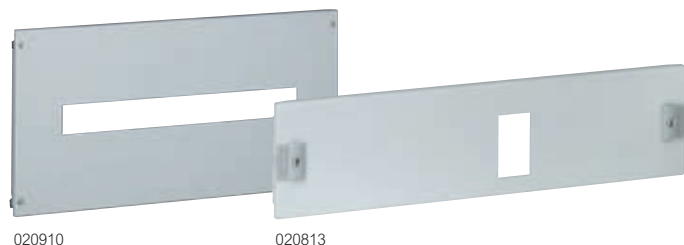


020910

020813

XL³ 4000

équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250
version extractible sur platine réglable

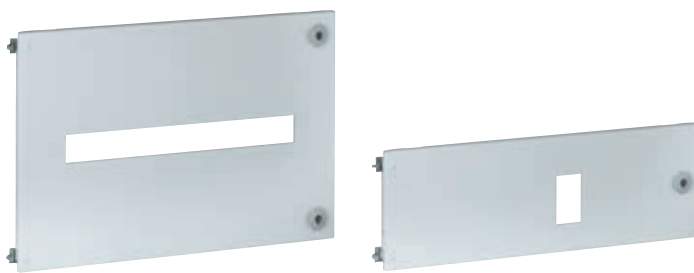

021211

021213

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf	Fixation des DPX ³ version fixe prises avant ou arrière
	Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous) Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontales Pour 1 à 3 DPX ³ Pour 2 DPX ³ en inverseur de sources
24 modules 020790 020663	36 modules 020761
020749 020671 020764 020673	Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 160 en inverseur de sources Pour 1 DPX ³ 250 Pour 1 DPX ³ 250 en inverseur de sources
24 modules 020794 020796	Platines réglables - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 250

Réf	Fixation des DPX ³ version extractible, prises avant ou arrière
	Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous) Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontales Pour 1 à 3 DPX ³ Pour 2 DPX ³ en inverseur de sources
24 modules 020791 020669	
020759 020681 020769 020683	Platines de montage - Appareils en position verticale Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 160 en inverseur de sources Pour 1 DPX ³ 250 Pour 1 DPX ³ 250 en inverseur de sources
020795 020797	Platines réglables - Appareils en position horizontale Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 250

Réf	Plastrons métal - Appareils en position verticale
	Pour DPX³ avec ou sans commande motorisée 1/4 de tour A vis imperdables
24 modules 020810 ¹ 020910 ²	36 modules 020960 ²
020805 ¹ 020905 ²	Pour 1 à 3 DPX³ avec commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables
	
	

Réf	Plastrons métal - Appareils en position verticale
	Pour 1 à 3 DPX³ avec ou sans commande motorisée frontale A charnières et serrure
24 modules 021211	
021208	Pour 1 à 3 DPX³ avec commande rotative directe A charnières et serrure
	
	

Réf	Plastrons métal - Appareils en position horizontale
	Permet le montage des commandes motorisées frontales
24 modules 020813 ² 020913 ¹	Pour 1 DPX³ 160 1/4 de tour A vis imperdables
020817 ² 020917 ¹	Pour 1 DPX³ 250 1/4 de tour A vis imperdables
	
	

Réf	Plastron métal - Appareils en position horizontale
	Permet le montage des commandes motorisées frontales
24 modules 021213	Pour 1 DPX³ A charnières et serrure
	

Réf	Fixation des inverseurs de sources DPX ³ - Appareils en position horizontale
24 modules 020688 020738	Ensembles composés d'une platine réglable et d'un plastron Pour versions fixes Pour versions débroschables

(1) Charnières réf. 020959 en option

(2) Permettent la préhension et le plombage