


XL³ 4000

accessoires

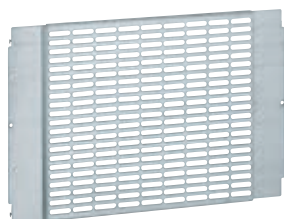

020642



020645



020602

Réf.	Platines universelles
	Se fixent sur les montants fonctionnels
	Platines fixes
020641	Perforée, largeur 600 mm, hauteur 200 mm
020642	Perforée, largeur 600 mm, hauteur 400 mm
020643	Pleine, largeur 600 mm, hauteur 200 mm
020644	Pleine, largeur 600 mm, hauteur 400 mm
020645	Pleine, largeur 600 mm, hauteur 600 mm
020646	Pleine, largeur 850 mm, hauteur 400 mm
	Platines pleines réglables
020640	Hauteur 100 mm, largeur 600 mm
020647	Hauteur 200 mm, largeur 600 mm
020648	Hauteur 400 mm, largeur 600 mm
020649	Hauteur 200 mm, largeur 850 mm
020690	Hauteur 100 mm, largeur 850 mm
	Plaque de montage pleine
020540	Livrée avec glissière de réglage en profondeur Hauteur 1800 mm, largeur 600 mm
	Circulation de filerie
	Bracelet de filerie
405225	Permet une circulation horizontale de la filerie Se fixe directement sur rail aluminium 2 positions Reçoit les couvercles des goulottes Lina 25
	Supports de fixation de goulotte Lina 25
	Permettent la fixation horizontale et verticale des goulottes Lina 25, et leur réglage en hauteur Se montent directement sur les montants fonctionnels Ne conviennent pas pour entraxe de 150 mm entre rails sauf si on utilise une goulotte de largeur 25 mm
020470	Jeu de 2, pour armoires 36 modules
020570	Jeu de 2, pour armoires 24 modules
	Goulotte Lina 25™
	Longueur : 2 m
	Largeur x Hauteur (mm)
636007	40 x 60
636008	40 x 80
636012	60 x 60
636013	60 x 80
	Rivet isolant
020080	Pour fixation de la goulotte sur les montants fonctionnels

Réf.	Accessoires
	Clips écrou et vis
	Montage en face avant par 1/4 de tour
020091	Vis M6
020092	Clips écrou pour vis M6
020098	Bombe de peinture (400 ml) RAL 7035
	Eclairage de tableau
020989	Plastron métal, hauteur 100 mm, équipé d'une lampe fluo et d'un détecteur de mouvement Pour coffrets et armoires XL ³ 800/4000 largeur 24 modules
	Supports de fixation de câbles
020521	Jeu de 2 traverses longueur 350 mm
020522	Jeu de 2 traverses longueur 600 mm
020523	Jeu de 2 traverses longueur 850 mm
	Rails universels
	Se fixent sur les montants fonctionnels
020604	Largeur 600 mm (24 modules)
020654	Largeur 850 mm (36 modules)
	Dispositifs de fixation universels réglables
	Composés d'un rail et de 2 équerres de fixation réglables Se fixent sur les montants fonctionnels
020602	Pour coffrets et armoires 24 modules
020652	Pour coffrets et armoires 36 modules
	Traverses de renfort
	Permettent le renforcement du toit XL ³ 4000 pour l'assemblage de l'arrivée épanouisseur SCP
020529	Jeu de 2 traverses



Distribution dans armoires Altis
IP 55 - IK 10
Voir p. 364

