

036244



036807


Exemple de coffrets 036261 associés et équipés :  
 - patte 036409  
 - porte interne 036363 (p. 352)  
 - plaque Cabstop + kit 036498  
 - kit jumelage 036244  
 - kit réglage prof. 036242

## Accessoires

| Réf.   | Description  |
|--------|--|
| 036242 | Kit de réglage en profondeur pour coffrets profondes $\geq 200$ mm, pour plaque ou châssis (p. 349 et 350)   |
| 039449 | Jeu de 4 pattes, livré avec visserie<br>Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45°<br>Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles  |
| 036498 | Kit de montage pour plaques Cabstop<br>Permet le montage de 2 plaques Cabstop : réf. 036494 ou 95, et 036496 ou 97 (p. 343)<br>Livré avec visserie isolante. IP 55 conservé  |
| 036244 | Kit de jumelage (horizontal ou vertical) pour coffrets hauteur $\geq 500$ mm<br>Composé de :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1 cadre permettant le passage des câbles et garantissant l'étanchéité</li> <li>2 pièces de liaison des pattes de fixation (réf. 036409 à commander séparément)</li> </ul> |
| 036513 | Patte de cadenasage inox pour coffrets hauteur $\geq 400$ mm en complément des verrous<br>Accepte 3 cadenas arceau $\varnothing 7$ mm maxi   |
| 036807 | Poignée à 3 points de fermeture<br>Pour montage d'une poignée sur coffrets Marina hauteur $\geq 700$ mm en remplacement des verrous<br>Livrée avec tringlerie réglable<br>Équipée d'un demi-cylindre européen à clé 2433 A<br>Autres codes clés : nous consulter   |

**Autres accessoires fermetures** (p. 355)

## ■ Dimensions et poids des coffrets

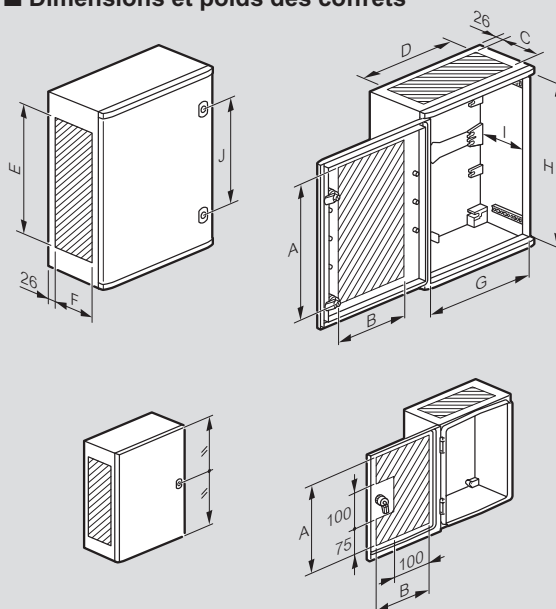


| Réf.      | Dimensions utiles (mm) |                  |     |     |      |     |     |      |        |     | Poids (kg) | Poids avec porte vitrée (kg) |
|-----------|------------------------|------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|-----|------------|------------------------------|
|           | A <sup>(1)</sup>       | B <sup>(1)</sup> | C   | D   | E    | F   | G   | H    | I maxi | J   |            |                              |
| 036250    | 250                    | 150              | 105 | 195 | 250  | 115 | 194 | 280  | -      | -   | 1,75       | -                            |
| 036251/71 | 300                    | 180              | 130 | 250 | 260  | 150 | 260 | 350  | 178    | 200 | 3,7        | 4                            |
| 036252/72 | 400                    | 280              | 130 | 350 | 360  | 150 | 360 | 450  | 178    | 300 | 5,1        | 5,6                          |
| 036255/75 | 500                    | 280              | 180 | 350 | 460  | 180 | 360 | 560  | 225    | 400 | 6,4        | 7                            |
| 036256/76 | 600                    | 340              | 170 | 400 | 560  | 170 | 460 | 662  | 211    | 400 | 11,2       | 12,3                         |
| 036261/81 | 700                    | 440              | 220 | 500 | 660  | 230 | 560 | 762  | 261    | 500 | 15,2       | 16,7                         |
| 036263/83 | 900                    | 600              | 220 | 700 | 860  | 230 | 760 | 962  | 261    | 580 | 21,8       | 23,9                         |
| 036264/84 | 1100                   | 600              | 220 | 700 | 1060 | 230 | 960 | 1162 | 261    | 700 | 25         | 27,5                         |

(1) Sauf coffrets avec porte vitrée

## ■ Fixation des équipements dans les coffrets

| Réf.      | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E <sup>(1)</sup> (mm) | F (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|
| 036250    | 263    | 163    | -      | -      | -                     | -      |
| 036251/71 | 325    | 225    | 125    | 225    | 102,5                 | 228,5  |
| 036252/72 | 425    | 325    | 225    | 325    | 87,5                  | 228,5  |
| 036255/75 | 525    | 325    | 325    | 325    | 95                    | 328,5  |
| 036256/76 | 625    | 425    | 425    | 425    | 100                   | 428,5  |
| 036261/81 | 725    | 525    | 525    | 525    | 100                   | 528,5  |
| 036263/83 | 925    | 725    | 725    | 725    | 100                   | 728,5  |
| 036264/84 | 1125   | 725    | 925    | 725    | 100                   | 728,5  |

(1) 2 plots sur la hauteur sauf réf. 036250

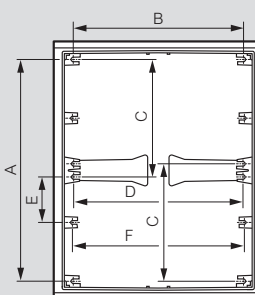

## Montage plaque partielle

| Réf. coffret | Dim. plaques (mm) | Réf. plaques |           |         |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|---------|
|              |                   | Pleine       | Lina 12,5 | Lina 25 |
| 036252/72    | 300 x 400         | 036052       | 036004    | 036011  |
| 036255/75    | 400 x 400         | 036070       | 036005    | 036092  |
| 036256/76    | 500 x 500         | 036071       | 036014    | 036093  |
| 036261/81    | 600 x 600         | 036057       | 036024    | 036017  |
| 036263/83    | 800 x 800         | 036060       | 036034    | 036020  |
| 036264/84    | 1000 x 800        | 036061       | 036042    | 036021  |



## ■ Réglage des équipements (optionnel)

| Réf.      | Plaque (mm) |                          | Châssis avec rail (mm) |                          |
|-----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|           | A max       | A min (avec réf. 036242) | B max                  | B min (avec réf. 036242) |
| 036250    | 135         | -                        | -                      | -                        |
| 036251/71 | 170         | 70                       | 155                    | 55                       |
| 036252/72 | 170         | 70                       | 155                    | 55                       |
| 036255/75 | 220         | 70                       | 205                    | 55                       |
| 036256/76 | 220         | 70                       | 205                    | 55                       |
| 036261/81 | 270         | 70                       | 255                    | 55                       |
| 036263/83 | 270         | 70                       | 255                    | 55                       |
| 036264/84 | 270         | 70                       | 255                    | 55                       |

