




036285



036286 + socle 036296
+ porte interne 036367
+ toit 036297

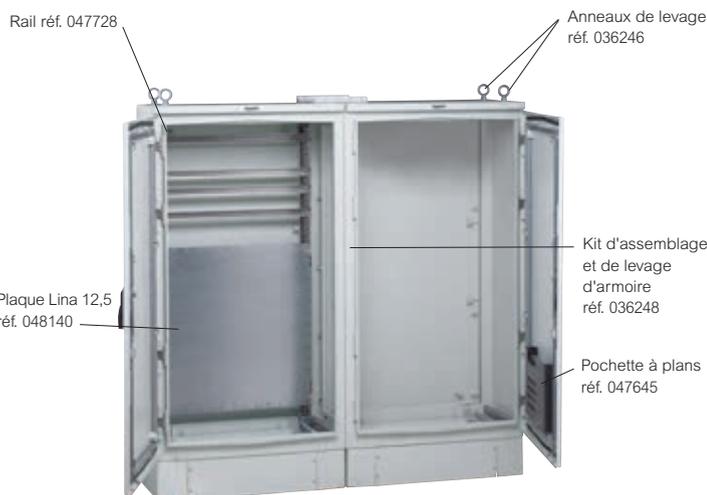

Exemple de 2 armoires 036285, sur socles réf. 036296, assemblées et équipées

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

IP 66 suivant IEC EN 60529
IK 10 suivant IEC EN 62262 (EN 50102)
Agréées Bureau Veritas
Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 61439-1). Polyester chargé fibre de verre
Auto-extinguible 960 °C suivant IEC EN 60695-2-11
Particulièrement adaptées aux ambiances corrosives
Livrées avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés
Réglage en profondeur des équipements
Équipées de plaques passe-câbles basses
Porte réversible équipée de porte-torons
Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter)
Axes de charnières et charnières inox

Réf.	Armoires RAL 7035			Équivalence armoires métal		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
036285	1460	800	463	1400	800	400
036286	1660	800	463	1600	800	400
036287	1860	800	463	1800	800	400

Réf.	Socle RAL 7035
	036296

Réf.	Toit RAL 7035
	036297

Réf.	Équipements					
	Plaques pleines Acier galvanisé. Prémarquage au pas de 100 mm Charge admissible : 200 kg/m ² Pour armoires					
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids net (kg)			
034959	1400	800	27			
034950	1600	800	30,5			
034418	1800	800	34			
	Plaques Lina 12,5 Acier galvanisé avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique : - Ø 6,5 mm pour rivets isolants réf. 036644 (goulotte) - Ø 3,3 mm pour équipements avec vis réf. 034745 Se monte à l'aide des montants profilés pour réf. 048140/43 Montage direct pour réf. 034608 (armoire hauteur 1400 mm)					
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids net (kg)	Charge admissible (kg/m ²)		
048140	800	800	5,9	150		
048143	1000	800	7,6	150		
034608	1400	800	14,6	150		
	Plaques perforées Lina 25 Acier zingué. Se monte à l'aide des montants profilés pour réf. 047490/95 Montage direct pour réf. 034609 (armoire hauteur 1400 mm)					
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids net (kg)	Charge admissible (kg/m ²)		
047490	800	800	3,9	150		
047495	1000	800	5	150		
034609	1400	800	6,7	150		
	Portes internes RAL 7035 IP xxB. Acier revêtu polyester texturé Fermeture double barre Acceptent les barilletts à clé et autres empreintes (p. 355) Distance entre porte armoire et porte interne 78 mm Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée					
	Pour armoires Dim.		Dim. portes		Dim. utiles portes	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
036366	1400	800	1280	675	1200	580
036367	1600	800	1480	675	1400	580
036368	1800	800	1680	675	1600	580