

Équipements pour armoires Marina (suite) Armoires polyester Marina caractéristiques techniques



034743



036246

Réf.

Accessoires

Visseries

- 036644 Rivet plastique renforcé Ø 6 mm pour perçage Ø 6,5 mm
- 034745 Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø 3,3 mm
- 034750 Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 034745 à l'intérieur des goulottes

Montants profilés

Pour rails Lina 25 ou pour plaques Lina 12,5 et Lina 25

Jeu de 2 montants acier galvanisé

Pour armoires

	Haut. (mm)	Long. (mm)
036392	1800	1684

Rail

Acier galvanisé

Pour armoires largeur 800 mm

- 047728 Profondeur 15 mm

Rail à couper

Longueur 2 m

- 037402 EN 60 715

Jeu de 2 supports pour charges lourdes

Se fixent directement en bas de l'armoire dans le sens de la largeur uniquement

Epaisseur 40/10e

Livrés avec dispositif de fixation

Charge maxi. de 800 kg

Pour armoires largeur 800 mm

- 034743


Accessoires pour armoire Marina

- 036246 Anneaux de levage M14
Jeu de 4 anneaux pour charge maxi. de 500 kg/m³
Livrés avec obturateurs
- 036248 Kit d'assemblage et de levage d'armoires :
- 2 équerres de renfort
- visserie
- joint d'étanchéité
En cas de levage (500 kg/m³), commander séparément un jeu de 4 anneaux réf. 036246

Pochettes à plans, contact de porte

(p. 353)


■ Dimensions et poids des armoires

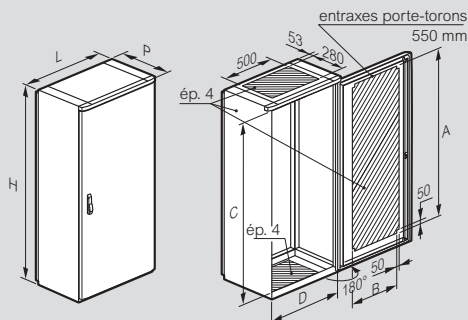

Réf.	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)	Dim. utiles (mm)			
			A	B	C	D
036285	1460 x 800 x 463 ⁽¹⁾	49	1230	530	1300	700
036286	1660 x 800 x 463 ⁽¹⁾	53	1430	530	1500	700
036287	1860 x 800 x 463 ⁽¹⁾	57	1630	530	1700	700


(1) 487 avec poignée

■ Fixation des équipements dans les armoires

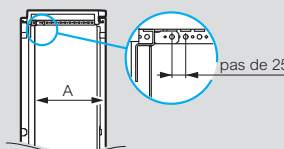


Plaque (mm)		Plaque partielle (mm)		Châssis avec rail (mm)	
A max	A min	A max	A min	A max	A min
379	109	359	84	372	97

■ Socle réf. 036296

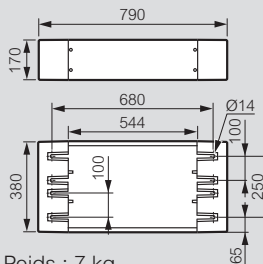

Poids : 7 kg

 ■ Toit réf. 036297



Largeur : 794 mm
Poids : 2,5 kg

■ Plaques


Choix des plaques

Plaque	Armoires H. 1400 mm	Armoires H. 1600 mm	Armoires H. 1800 mm
Pleine	034959	034950	034418
Lina 12,5	034608	2 x 048140 + montants 036392	048143 + 048140 + montants 036392
Perforée Lina 25	034609	2 x 047490 + montants 036392	047490 + 047495 + montants 036392

Plaque pleine

Plaque Lina 12,5
Réf. 034608

Plaque perforée
Lina 25
Réf. 034609

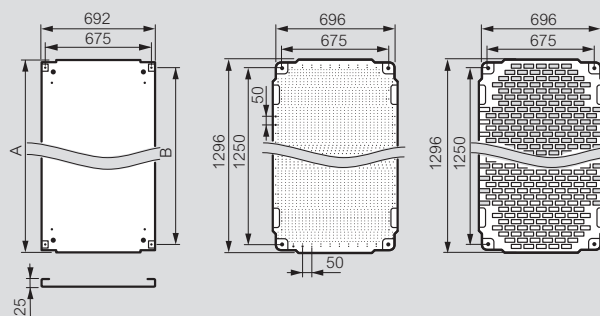

Hauteur armoire (mm)	Pleine	
	A	B
1400	1292	1225
1600	1492	1425
1800	1692	1625