


# Coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina


## plaques pleines et plaques perforées



036058

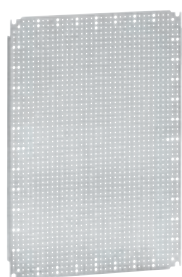

036031

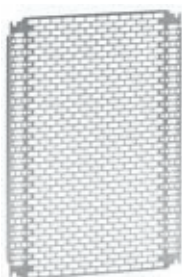

036018



Plaque Lina 12,5  
Réf. 036022, montage  
vertical dans coffret  
Atlantic réf. 036926



Plaque Lina 12,5 réf. 036022,  
montage horizontal dans coffret  
Atlantic réf. 036977

Tableau de choix des coffrets et équipements p. 341  
Caractéristiques techniques voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

| Réf.                | Plaques pleines                |              |            | Plaques perforées Lina 25        |              |            |
|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
|                     | Acier galvanisé                |              |            | Acier galvanisé                  |              |            |
|                     | Montage vertical pour coffrets |              |            | Montage horizontal pour coffrets |              |            |
|                     | Hauteur (mm)                   | Largeur (mm) | Poids (kg) | Hauteur (mm)                     | Largeur (mm) | Poids (kg) |
| 036050 <sup>2</sup> | 300                            | 200          | 0,6        |                                  |              |            |
| 036049 <sup>1</sup> | 300                            | 220          | 0,9        |                                  |              |            |
| 036069              | 300                            | 300          | 1          |                                  |              |            |
| 036052              | 400                            | 300          | 1,3        | 300                              | 400          |            |
| 036070              | 400                            | 400          | 1,7        |                                  |              |            |
| 036055              | 500                            | 400          | 2,7        |                                  |              |            |
| 036071              | 500                            | 500          | 3,5        |                                  |              |            |
| 036056              | 600                            | 400          | 3,3        | 400                              | 600          |            |
| 036084              | 600                            | 500          | 4,9        |                                  |              |            |
| 036057              | 600                            | 600          | 6,2        |                                  |              |            |
| 036054              | 600                            | 1000         | 10,6       | 1000                             | 600          |            |
| 036058              | 700                            | 500          | 6          |                                  |              |            |
| 036059              | 800                            | 600          | 8,4        | 600                              | 800          |            |
| 036060              | 800                            | 800          | 11,4       |                                  |              |            |
| 036061              | 800                            | 1000         | 14,4       | 1000                             | 800          |            |
| 036085              | 1200                           | 600          | 12,1       |                                  |              |            |
| 036064              | 1200                           | 800          | 18,5       |                                  |              |            |
| 036065              | 1200                           | 1000         | 23         | 1000                             | 1200         |            |
| 036067 <sup>2</sup> | 1400                           | 800          | 26,4       |                                  |              |            |

| Réf. | Plaques Lina 12,5   |              |            |
|------|---|--------------|------------|
|      | Acier galvanisé.  |              |            |
|      | Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage. |              |            |
|      | Équerrage automatique :   |              |            |
|      | - Ø 6,5 mm pour rivet plastique réf. 036644 (goulotte)                |              |            |
|      | - Ø 3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745                       |              |            |
|      | Hauteur (mm)  | Largeur (mm) | Poids (kg) |

| Réf.                | Montage vertical pour coffrets |              |            | Montage horizontal pour coffrets |              |            |
|---------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
|                     | Hauteur (mm)                   | Largeur (mm) | Poids (kg) | Hauteur (mm)                     | Largeur (mm) | Poids (kg) |
| 036000 <sup>2</sup> | 300                            | 200          | 0,4        |                                  |              |            |
| 036001 <sup>1</sup> | 300                            | 220          | 0,47       |                                  |              |            |
| 036002              | 300                            | 300          | 0,6        |                                  |              |            |
| 036004              | 400                            | 300          | 0,8        | 300                              | 400          |            |
| 036005              | 400                            | 400          | 1,1        |                                  |              |            |
| 036009              | 500                            | 400          | 1,5        |                                  |              |            |
| 036014              | 500                            | 500          | 1,85       |                                  |              |            |
| 036022              | 600                            | 400          | 2,2        | 400                              | 600          |            |
| 036024              | 600                            | 600          | 3,7        |                                  |              |            |
| 036040              | 600                            | 1000         | 6,8        | 1000                             | 600          |            |
| 036031              | 700                            | 500          | 3,7        |                                  |              |            |
| 036033              | 800                            | 600          | 5,2        | 600                              | 800          |            |
| 036034              | 800                            | 800          | 7          |                                  |              |            |
| 036042              | 1000                           | 800          | 9,2        | 800                              | 1000         |            |
| 036046              | 1200                           | 800          | 11,1       |                                  |              |            |
| 036047              | 1200                           | 1000         | 13,9       | 1000                             | 1200         |            |
| 036075 <sup>2</sup> | 1400                           | 800          | 13         |                                  |              |            |

**Clips-écrous pour plaques perforées**  
Livrés sans vis  
036440 Pour vis M4  
036441 Pour vis M5  
036442 Pour vis M6

**Accessoires**  
036644 Rivet plastique renforcé Ø 6 mm pour perçage Ø 6,5 mm  
034745 Tête de vis 4,8 x 16 mm autoforeuse-taraudeuse pour Ø 3,3 mm  
034750 Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 034745 à l'intérieur des goulottes

1 : Pour coffrets Marina  
2 : Pour coffrets Atlantic, Atlantic inox