




Exemple de châssis réalisé avec montants profilés 047552 et rails 047728



048020

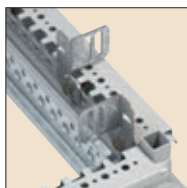

Exemple de patte réf. 048020 en situation



048015  
Traverse horizontale



Traverses multi-fonctions réf. 048024 et 2 x 048025



Exemple d'armoire avec cloison de séparation réf. 048043



034738



048043



047476

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Réf.	Châssis
	<b>Montants profilés</b> Pour rails  (ci-dessous), ou  réf. 037402 (p. 373), ou plaques partielles Jeu de 2 montants galvanisés Pour armoires Hauteur (mm)
047550	1200
047552	1600
047553	1800
047554	2000
	<b>Rails  pour châssis</b> Galvanisés profondeur 15 mm Largeur 1200 et 1600 mm avec oblongs Pour armoires Largeur (mm)
047724	400
047726	600
047728	800
047730	1000
047732	1200
047736	1600
048020	<b>Fixation autres montants</b> Jeu de 4 pattes pour châssis avec autres montants pour armoires monoblocs et assemblables ou fixation barreau de terre dans les armoires monoblocs
	<b>Traverses perforées</b> Jeu de 2 Permettent la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables. Prépositionnement par accrochage, avant la fixation définitive par vis. Acier galvanisé
	<b>Horizontales</b> Pour armoires Largeur ou Profondeur (mm)
048014	400
048015	500
048016	600
048017	800
048018	1000
	<b>Multifonctions</b> Perforations pour clips-écrou au pas de 25 mm Pour armoires Largeur, hauteur ou profondeur (mm)
048024	400
048025	500
048026	600
048027	800
048028	1000
048029	1200
048031	1600
048032	1800
048033	2000

Réf.	Cloisons de séparation et d'isolement
	Positionnement vertical entre 2 armoires assemblables sur toute la hauteur sauf avec plaques pleines largeur totale Livrées avec visserie et joint d'étanchéité Acier galvanisé
	<b>Hauteur 1800 mm</b> Pour armoires Profondeur (mm)
048035	400
048036	500
	<b>Hauteur 2000 mm</b>
048040	400
048041	500
048042	600
048043	800
	<b>Profilés</b> Pour bridage des câbles avec bride réf. 034738 Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables Pour armoires largeur 1600 mm, commander 2 profilés réf. 047236 Livrés avec dispositif de fixation Acier zingué Pour armoires Largeur (mm)
047235	600
047236	800/1600
047237	1000
047238	1200
034738	<b>Bride inox</b> Pour câble de Ø 10 à 35 mm
	<b>Jeux de 2 supports pour charges lourdes</b> Se fixent directement en bas de l'armoire Fixation des équipements réglable Livrés avec dispositif de fixation M6, M8 et M10 Pour armoires largeur (mm)   Charge maxi (kg)
047475	600   300
047476	800   300
047477	1000   300
	<b>Grilles guide-câbles</b> Pour réaliser des chemins de câbles dans les armoires avec des traverses multifonctions (ci-contre) à commander séparément Permettent l'arrimage des torons Longueur 3 m et hauteur 54 mm Largeur 200 mm Largeur 400 mm
046469	Largeur 200 mm
046470	Largeur 400 mm