


Altis

éclairages et contact de porte



Réf.	Eclairages
036384	<p>230 V - 50/60 Hz IP 20 - IK 06 Ral 7035 Contact de porte à commander séparément : - pour Atlantic et Marina réf. 036313 - pour Altis réf. 047628 Montage horizontal. Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice sur legrand.be)</p> <p>Avec interrupteur Technologie LED. Classe II Orientable 60° Fixation par vis avec pattes de fixation fournies (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) Précablé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Montage dans coffret largeur 400mm mini</p>
048232	<p>Avec prise 2P + T 11 W fluorescent. Classe I Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) Montage dans coffret largeur 500mm mini</p>
036381	<p>Avec détecteur de présence Spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte) Technologie LED. Classe II Orientable 120° Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) ou magnétique sur coffrets métal Atlantic et armoires métal Altis Précablé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Montage dans coffret largeur 500 mm mini</p>
036382	<p>Avec prise 2P + T et détecteur de présence Spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min. (fonctionne sans contact de porte) Technologie LED. Classe I Orientable 120° Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) Précablé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Montage dans coffret largeur 600 mm mini</p>
036379	<p>Pattes de fixation pour éclairage Jeu de 2 Permet la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis</p>
036313	<p>Contact de porte 3 A - 1 contact NF - 1 contact NO Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation et l'alimentation de l'éclairage Livré avec pattes de fixation Pour Atlantic métal, Atlantic inox et Marina</p>

Accessoires pour armoires Altis™

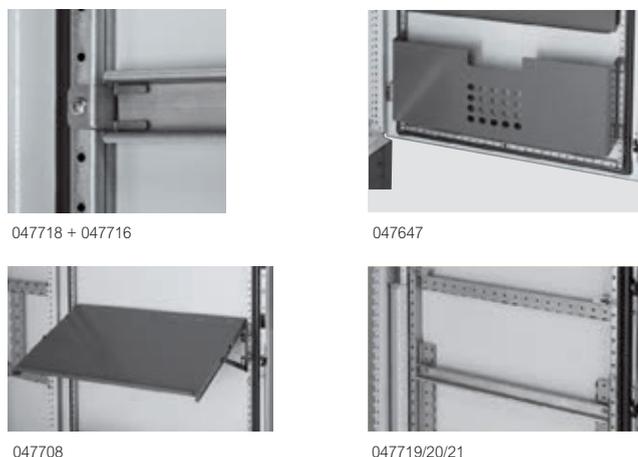

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	Rails sur porte																								
047715 047716 047717	<p>Fixation sur porte-torons</p> <p>Rails sur porte A fixer avec réf. 047718 (à commander séparément) ou directement sur profilés réf. 047719/20/21 Pour porte Largeur (mm) 600 800 1000</p>																								
047718	<p>Patte équerre Pour rail sur porte</p>																								
047719 047720 047721	<p>Profilés pour accessoire de porte Permet le bridage de câbles par collier ou la fixation de goulotte Lina 25 ou rail sur porte Montage horizontal ou vertical Pour porte Largeur (mm) 600 800 1000</p>																								
047645 ² 047646 047647	<p>Pochettes à plans métal RAL 7012. Fixation sur porte-torons Reçoivent documents format A3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pour portes</th> <th colspan="4">Dimensions intérieures</th> </tr> <tr> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Profondeur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600/800/1000</td> <td>275</td> <td>425</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>275</td> <td>450</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>275</td> <td>650</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pour portes	Dimensions intérieures				Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	600/800/1000	275	425	50		600	275	450	100		800	275	650	100	
Pour portes	Dimensions intérieures																								
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)																					
600/800/1000	275	425	50																						
600	275	450	100																						
800	275	650	100																						
036581	<p>Pochette autocollante plastique pour plans RAL 7035 - Ouverte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dim. extérieures</th> <th colspan="3">Dim. intérieures</th> </tr> <tr> <th>Hauteur (mm)</th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Profondeur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Dim. extérieures		Dim. intérieures			Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	165	260	130	230	18									
Dim. extérieures		Dim. intérieures																							
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)																					
165	260	130	230	18																					
047707 047708 047709	<p>Tablettes écrioires RAL 7012. Trois positions horizontale ou inclinée Encombrement sous porte 45 mm Pour portes Largeur (mm) 600 800 1000</p>																								
047429	<p>Tablette télescopique RAL 7035. Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblage profondeur 600 mm Charge maxi : 50 kg</p>																								
047302	<p>Arrêt de porte Arrêt en fin de course de la porte (90° ou 115°) Fixation directe sur le bâti de l'armoire (2) Se montent également sur armoire Marina</p>																								