

Accessoires pour interrupteurs rotatifs composables de 25 à 100 A



Couvre-bornes réf. 022232 en situation



Exemple de réf. 022285 sur boîtier



022281 sur manette cadenassable

Réf.	Couvre-bornes
022232	Pour appareil tripolaire
022233	25 et 32 A
022234	50 et 63 A
	80 et 100 A
022235	Pour neutre, phase ou bloc de jonction
022236	25 et 32 A
	50 et 63 A
022238	Pour contact auxiliaire
	NO/NF (la paire)
	Kits d'étanchéité IP 65
	Pour appareil de 25 à 100 A
	Cadenassable
022270	Encastré, □ 66
022271	Saillie avec commande rompue, □ 66
	Etiquettes
	Pour boîtier 150 x 100 x 96 mm
	Autocollantes
022285	"INTER. PRINCIPAL"
	Pour plastron cadenassable
022281	"INTER. PRINCIPAL"
022282	"MAIN SWITCH"

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets et composables de 20 à 100 A

■ Perçages

Perçage panneau pour fixation encastrée

Epaisseur panneau 1 à 6 mm	Présentation cadenassable	Perçage fig.
25/32 A		1
50/63 A	□ 66	2
80/100 A	□ 86	2

Fig. 1



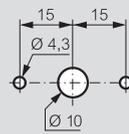



Fig. 2

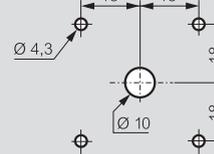


Perçage panneau pour fixation centrale encastrée Ø22 mm

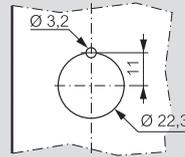

Perçage panneau pour commande rompue

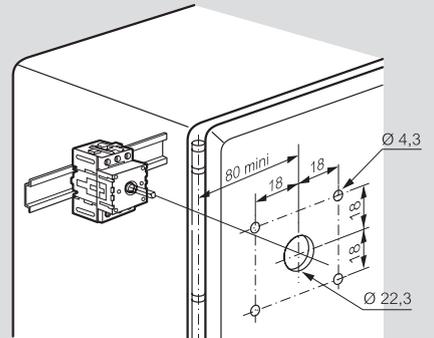

■ La réversibilité des bornes pour interrupteurs composables

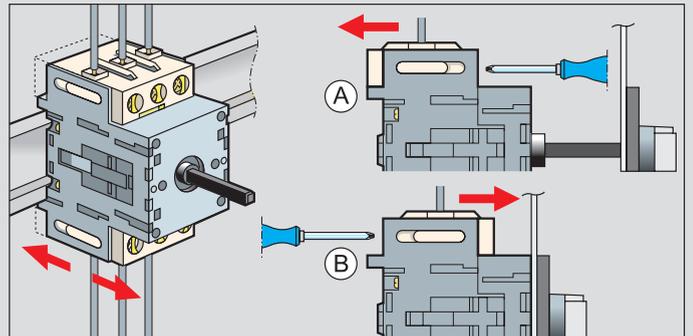

■ Associations possibles pour interrupteurs composables

PC	Elément de base	BJ
PC		
ou		
OF	Elément de base	OF
		BJ
		BJ
ou		
PN	Elément de base	PC
BJ		PC
ou		
OF	Elément de base	BJ
		OF
ou		
BJ	Elément de base	OF
OF		
ou		
BJ	Elément de base	PA
OF		PA
		PA

	Interrupteur sectionneur		Bloc de jonction
	Auxiliarisations autorisées		Pôle neutre additionnel
	Contact auxiliaire de précoupure		Pôle de phase additionnel
	Contact auxiliaire		

1 : Version avec boîtier uniquement