

Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 pour câble cuivre



037260 + 037200 + 037220



037201




037221



037263




037240

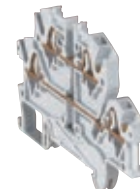

037267




Insertion automatique fil souple avec embout ou fil rigide jusqu'au pas de 6 mm

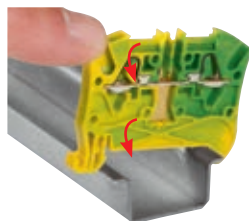

037270 Fixation automatique sur rail



037272

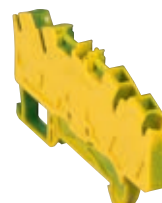

037279

Caractéristiques techniques voir www.ecatleg.be

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout (voir p. 418)
Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
Pour rails \perp prof. 15 mm, \perp EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Réf.	De passage	Capacité				Pas (mm)
	Couleur	Section nominale (mm ²)	Conducteur rigide (mm ²)	Conducteur souple (mm ²)	Conducteur souple avec embout (mm ²)	
037260	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037200	Bleu					
037220	Orange					
037261 ¹	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6
037201 ¹	Bleu					
037221 ¹	Orange					
037262 ¹	Gris	6	0,5 à 6	0,5 à 6	0,5 à 6	8
037202 ¹	Bleu					
037263 ¹	Gris	10	0,75 à 10	0,75 à 10	0,75 à 10	10
037203 ¹	Bleu					
037264 ¹	Gris	16	4 à 16	4 à 16	4 à 16	12
037204 ¹	Bleu					
1 jonction - 3 conducteurs - 1 entrée / 2 sorties						
037240	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037241	Bleu					
037242	Orange					
037243 ¹	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6
037244 ¹	Bleu					
1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties						
037246	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037247	Bleu					
037269 ¹	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6
037209 ¹	Bleu					
2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages						
037267	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037207	Bleu					
037268 ¹	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6
037208 ¹	Bleu					

Réf.	Pour conducteur de protection	Capacité				Pas (mm)
	Couleur	Section nominale (mm ²)	Conducteur rigide (mm ²)	Conducteur souple (mm ²)	Conducteur souple avec embout (mm ²)	
037270 ²	Vert/jaune	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037271 ^{1 2}	Vert/jaune	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6
037272 ^{1 2}	Vert/jaune	6	0,5 à 6	0,5 à 6	0,5 à 6	8
037273 ^{1 2}	Vert/jaune	10	0,75 à 10	0,75 à 10	0,75 à 10	10
037274 ^{1 2}	Vert/jaune	16	0,5 à 6	4 à 16	4 à 16	12
1 jonction - 3 conducteurs - 1 entrée / 2 sorties						
037210	Vert/jaune	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037211 ¹	Vert/jaune	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6
1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties						
037212	Vert/jaune	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
037279 ¹	Vert/jaune	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 4	6

(1) Cloison intégrée
(2) Produits non disponibles à la vente en Allemagne

Pincettes et embouts Starfix
Voir p. 418

