


Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 (suite) pour câble cuivre

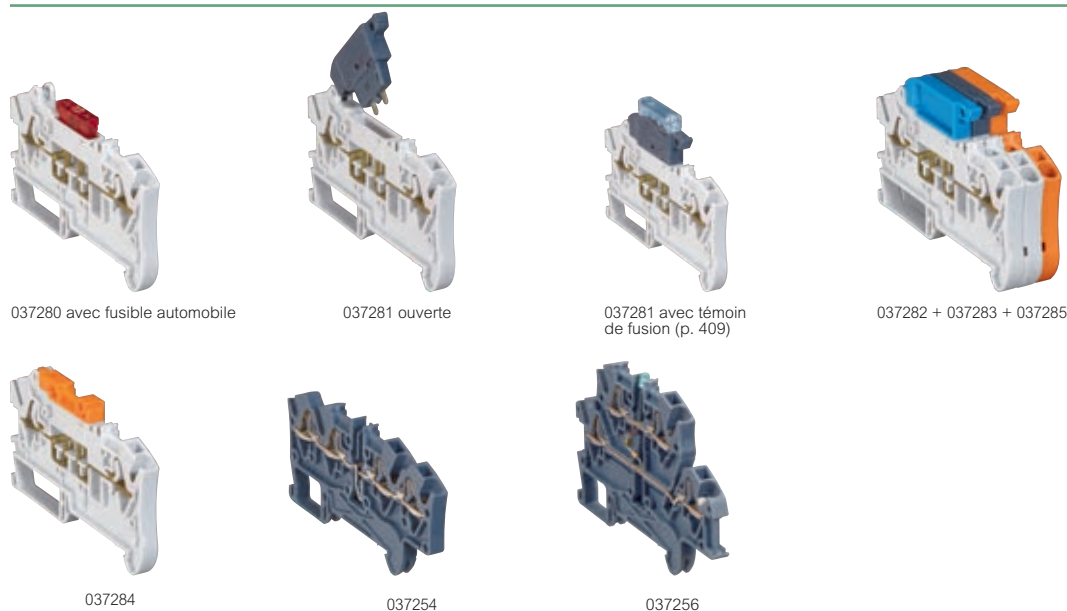

Caractéristiques techniques voir www.ecatleg.be

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout (voir p. 418)
Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
Pour rails prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm

Réf.	Sectionnables 1 jonction - 2 conducteurs					
	Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil					
	Ouvert à équiper					
	Peut recevoir directement les préhenseurs réf. 037515/16/17/18, ou en TBT un fusible automobile à languette ou un mini-disjoncteur					
	Couleur	Section nominale (mm ²)	Conducteur rigide (mm ²)	Capacité Conducteur souple (mm ²)	Conducteur souple avec embout (mm ²)	Pas (mm)
037280	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
	Pour cartouche fusible 5 x 20 avec préhenseur					
037281	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
	Pour circuit de neutre avec préhenseur bleu					
037282	Gris/bleu	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
	Pour circuit standard avec préhenseur					
037283	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
	Pour circuit standard avec mini préhenseur					
037284	Gris	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
	Pour circuit non coupé avec préhenseur					
	Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général					
037285	Orange	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6
	Pour circuit non coupé avec mini préhenseur					
	Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général					
037286	Orange	2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	0,5 à 2,5	6

Préhenseurs, tiges de solidarisation et témoins de fusion (p. 409)

Réf.	A fonction					
	1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties - à diode					
	Couleur	Section nominale (mm ²)	Conducteur rigide (mm ²)	Capacité Conducteur souple (mm ²)	Conducteur souple avec embout (mm ²)	Pas (mm)
037254	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
	2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages - à diode					
037255	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5
	2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages - à LED					
	Présence tension (12/24 V= et ~)					
037256	Gris	4	0,5 à 6	0,5 à 4	0,5 à 2,5	5

Accessoires (p. 408)
Butées de blocage (p. 408)

Système de repérage CAB 3
Voir p. 412

