


## Accessoires pour blocs de jonction Viking™ 3

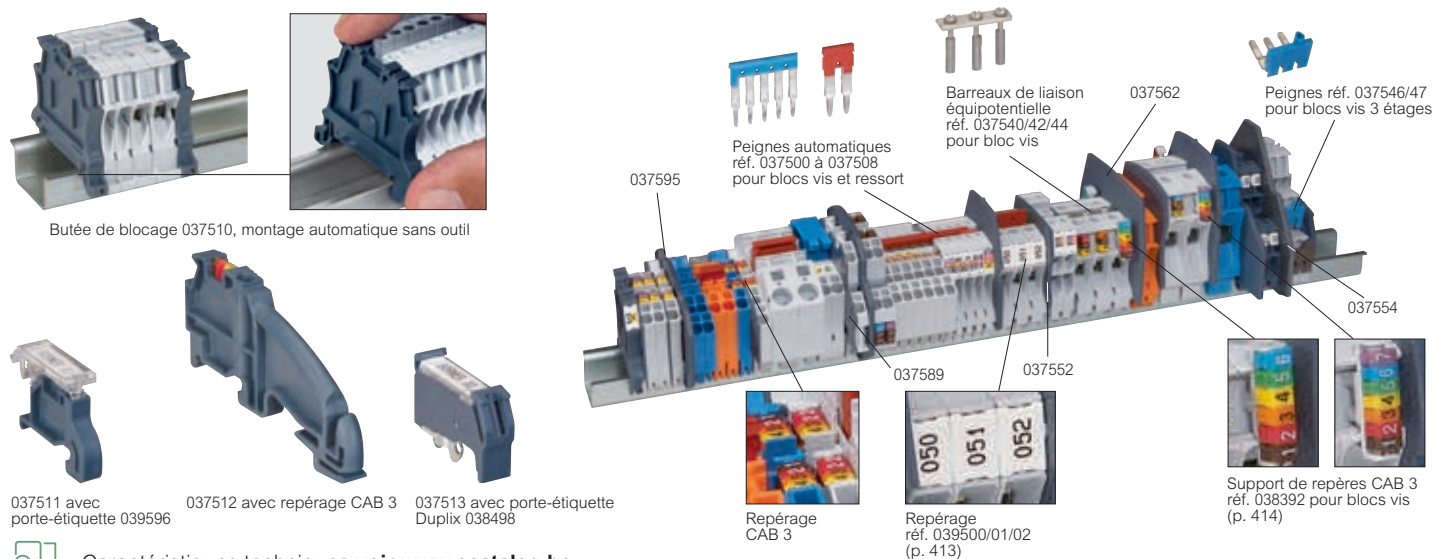

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Réf.	Rails à couper
037404	Longueur 2 m
037407	↳ EN 60715 profondeur 7,5 mm
047722	↳ profondeur 15 mm
047723	↳ profondeur 7,5 mm avec oblongs
	↳ profondeur 15 mm avec oblongs
Réf.	Support d'écartement à 45°
039449	Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45° Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
Réf.	Butées de blocage
	Acceptent les repères CAB 3
Réf.	Pas de 6 mm automatique
037510	Montage sans vis Pour rails ↳ prof. 15 mm et ↳ EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm. Accepte le porte-étiquette réf. 039596. Fait office de cloison terminale pour les blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
Réf.	Pas 8 mm
037511	Pour rails ↳ prof. 15 mm et ↳ EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm. Accepte le porte-étiquette réf. 039596
Réf.	Pas 10 mm
037512	Pour rails ↳ prof. 15 mm et ↳ EN 60715 prof. 7,5 mm (sauf rail fixé sur platine) et 15 mm. Permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage : • Barreau laiton réf. 037300/01 (voir p. 299) • Barre cuivre 12 x 4 mm avec étriers réf. 037302 (voir p. 307) • Bornier IP 2X avec barreau plat acier 12 x 2 mm réf. 004819 (voir p. 307) • Barre cuivre 12 x 4 mm réf. 037349 ou 037389 (voir p. 307) • Barreau 10 x 3 mm de blindage réf. 037534 (p. 409)
Réf.	Pas 12 mm
037513	Pour rails ↳ EN 60715, ↳ prof. 15 mm et ↳ EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm. Après découpe de la cloison supérieure, repérage par étiquette possible avec réf. 038498 (voir p. 415)

Réf.	Accessoires de repérage
039596	Porte-étiquette transparent à inclinaison variable Fixation sur butées de blocage réf. 037510/11 Livré avec étiquette 32 x 9,5 mm Peut recevoir l'étiquette réf. 039597
039597	Étiquette à graver 28 x 9,5 mm Pour porte-étiquette réf. 039596. ABS souple
039598	Fond blanc, gravure noire Stylo feutre noir Indélébile pour repérage

Réf.	Cloisons terminales
	Cloisons grises
Réf.	Pour blocs vis
037550	1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
037551	1 entrée/1 sortie pas de 12 et 15 mm
037552	2 entrées/2 sorties
037553	2 étages
037554	3 étages
037555	Sectionnable pas de 6 mm et à fonction pas de 5 mm
037556	Sectionnable cartouche fusible 5 x 20 bouchon vissé
037557	De mesure sectionnable
Réf.	Pour blocs ressort pas de 5 mm
037586	Permet au bloc de passer au pas de 6 mm et de recevoir un câble souple équipé d'un embout de 4 mm <sup>2</sup> (p. 418)
037587	1 entrée/1 sortie
037588	1 entrée/2 sorties
037589	2 entrées/2 sorties
	2 étages
Réf.	Pour blocs ressort pas de 6 mm
037590	Sectionnables

Réf.	Cloisons de séparation et d'isolement
	Cloisons grises
Réf.	Pour blocs vis
037560	1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
037561	1 entrée/1 sortie pas de 12 et 15 mm
037562	2 entrées/2 sorties et sectionnables pas de 6 mm
037563	2 étages
037564	3 étages
Réf.	Pour blocs ressort
037595	1 entrée/1 sortie, 1 entrée/2 sorties et
037596	2 entrées/2 sorties pas de 5 et 6 mm
	2 étages

Réf.	Accessoires de liaison équipotentielle
Réf.	Peignes pour blocs vis et ressort
037500 <sup>1</sup>	Montage frontal à insertion automatique, sans vis isolés et sécables. Liaison consécutive ou alternée
037501 <sup>1</sup>	Pour 10 blocs pas de 5 mm - bleu
037502 <sup>1</sup>	Pour 10 blocs pas de 5 mm - rouge
037503 <sup>2</sup>	Pour 2 blocs pas de 5 mm - rouge
037504 <sup>2</sup>	Pour 10 blocs pas de 6 mm - bleu
037505 <sup>2</sup>	Pour 10 blocs pas de 6 mm - rouge
037507 <sup>3</sup>	Pour 2 blocs pas de 6 mm - rouge
037508 <sup>3</sup>	Pour 3 blocs pas de 8 mm - rouge
	Pour 2 blocs pas de 8 mm - rouge

(1) Blocs réf. 037151/52 : étage supérieur uniquement  
Bloc réf. 037256 : étage inférieur uniquement.  
Réf. 037254 : non shuntable  
(2) Bloc réf. 037156 : étage inférieur uniquement  
(3) Sauf réf. 037192