


Accessoires pour blocs de jonction Viking™ 3 (suite)

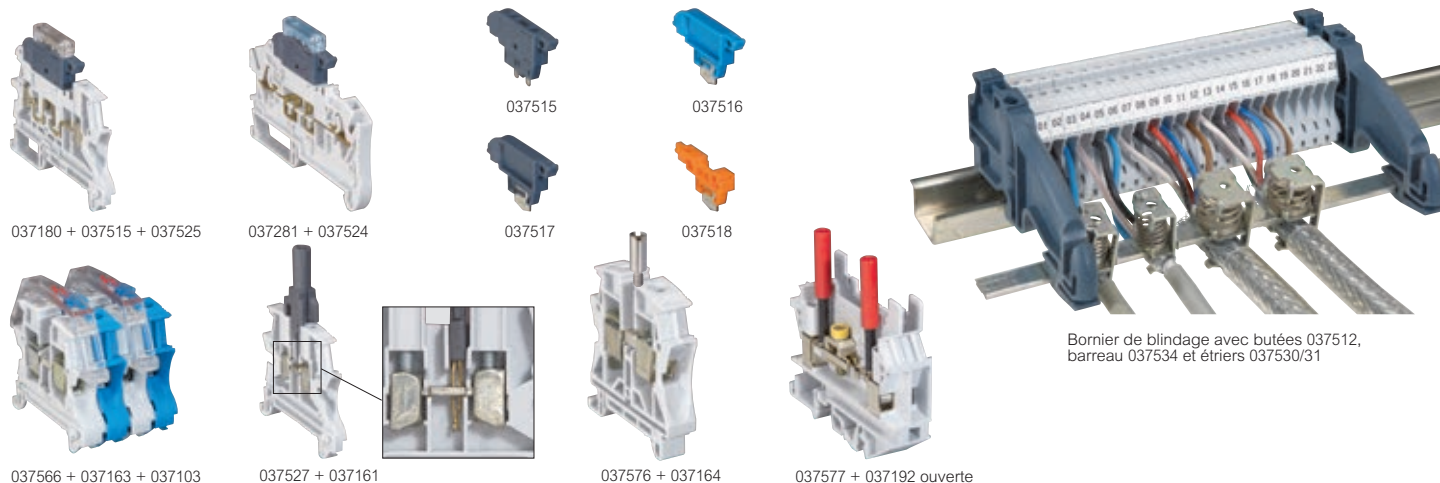

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	Accessoires de liaison équipotentielle (suite)	Réf.	Accessoires de blindage
037540 037542' 037544	Barreaux pour blocs vis Montage frontal par vis Prémontés, non isolés. Liaison consecutive ou alternée Pour 12 blocs pas de 10 mm Pour 12 blocs pas de 12 mm Pour 12 blocs pas de 15 mm		Permettent un raccordement sûr et simple du blindage des câbles Etriers de blindage Pour blocs vis et ressort • montage par pivotement sur barreau collecteur 10 x 3 mm réf. 037534 • montage par vis M4 (fournie) sur plaque • montage sur rail avec réf. 036469 (voir p. 373) Pour câble diamètre 3 à 8 mm Pour câble diamètre 4 à 13,5 mm Pour câble diamètre 10 à 20 mm
037546 037547	Peignes pour blocs vis 3 étages Pour étages inférieur et intermédiaire des blocs réf. 037151/52. Montage latéral. Isolés et sécables Pour 12 blocs pas de 5 mm - brun Pour 12 blocs pas de 5 mm - bleu	037530 037531 037532	Barreau de blindage Pour blocs vis et ressort. Acier. Longueur 1 m A utiliser avec butées de blocage réf. 037512 10 x 3 mm
037582 037585	Peignes pour blocs ressort Montage frontal à insertion automatique, sans vis Isolés. Couleur rouge Pour 2 blocs pas de 10 mm Pour 2 blocs pas de 12 mm	037534 037535	Barrette de continuité de blindage Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm. Raccordement par clips 2,8 x 0,8 mm ou par soudure Capacité : 1 mm ²
	Accessoires pour blocs sectionnables Pour blocs vis et ressort Préhenseurs Pour blocs ouverts à équiper réfs. 037180 et 037280 Ouverture manuelle avec préhenseur, outil nécessaire pour mini préhenseur Préhenseur cartouche fusible 5 x 20 Préhenseur neutre bleu Préhenseur gris Mini préhenseur	036466	Adaptateur pour fixation sur rail asymétrique Pour montage sur rail d'un appareil à fixation pour rail Largeur 17 mm. Rehausse l'appareil de 6 mm Material : PC - ABS
037515 037516 037517 037518	Tiges de solidarisation Pour préhenseur et mini préhenseur Pour 2 blocs Pour 3 blocs	037527 ² 037575 037576 037577	Accessoires de mesure Pour blocs vis et ressort Alvéole de mesure pour fiche Ø 4 mm pour blocs pas de 5, 6 et 8 mm Pour blocs vis Alvéole de mesure pour fiche Ø 2 mm pour blocs pas de 10 mm réf. 037103/63 Alvéole de mesure pour fiche Ø 4 mm pour blocs pas de 12 et 15 mm réf. 037104/05/64/65 Alvéole de mesure pour fiche Ø 4 mm pour bloc de mesure sectionnable réf. 037192
037521 037522	Témoins de fusion Clippage direct sur les blocs réf. 037181, 037281 ou préhenseur 037515 (hors tension) 12/24/48 V= et ~ pour bloc à cartouche fusible 5 x 20 avec préhenseur 110/250 V~ pour bloc à cartouche fusible 5 x 20 avec préhenseur		
037524 037525			
	Ecrans de protection Unipolaires Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie Pas de 5 et 6 mm Pas de 8 et 10 mm Pas de 12 et 15 mm A couper Longueur 1 m. Se montent sur cloison de séparation et d'isolement. Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie. Acceptent les repères CAB 3 pour blocs de jonction Pas de 5, 6, 8 et 10 mm (cloison réf. 037560) Pas de 12 et 15 mm (cloison réf. 037561)		