



## Blocs de jonction de puissance Viking™ 3

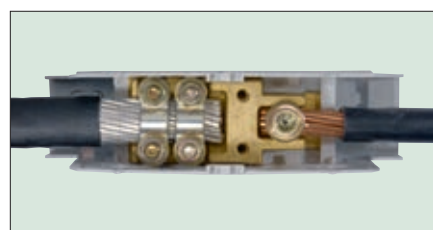

Raccordement direct  
Alu/Cuivre  
sans cosse

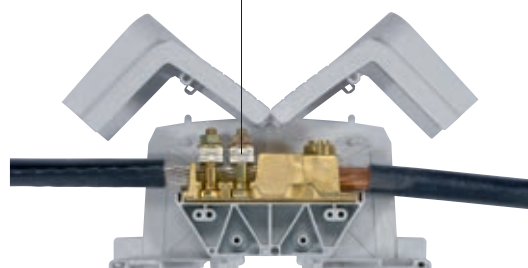

039011 (vue intérieure avec capots découpés)

Cloisons  
d'isolement  
intégrées



Possibilité de plombage



Repérage CAB 3  
et Duplix

Capots amovibles  
et ajustables  
intégrés



039072



039031

Permettent d'assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs

Réf.	<b>Blocs de puissance aluminium/cuivre équipés</b>		
	Pour câbles aluminium / cuivre, barres cuivre ou cosses (voir tableau d'aide au choix p. 411) Raccordement direct du câble Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés) Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement Fixation par griffe métallique sur rails $\sqcup$ prof. 15 mm et $\sqcup$ EN 60715 prof. 15 mm, ou par vis sur platine Acceptent les repérages CAB 3 (p. 412) et Duplix (p. 415) Test par pointe de touche capots fermés Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée Shuntage possible avec réf. 039446/47		
	<b>Câble-câble</b>		
	Câble rigide ou souple (mm <sup>2</sup> )	Câble rigide ou souple (mm <sup>2</sup> )	Pas (mm)
039010	Alu/Cu 35 à 120	Cu 35 à 70	42
039011	Alu/Cu 70 à 300	Cu 70 à 150	55
	<b>Plage-plage</b>		
	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Pas (mm)
039013	Alu/Cu 95	Alu/Cu 95	36
039014	Alu/Cu 150	Alu/Cu 150	42
039015	Alu/Cu 300	Alu/Cu 300	55
	<b>Plage-câble</b>		
	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Câble rigide ou souple (mm <sup>2</sup> )	Pas (mm)
039017	Alu/Cu 150	Cu 35 à 95	42
039018	Alu/Cu 300	Cu 70 à 150	55
	<b>Câble-plage</b>		
	Câble rigide ou souple (mm <sup>2</sup> )	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Pas (mm)
039020	Alu/Cu 35 à 120	Alu/Cu 120	42
039021	Alu/Cu 70 à 300	Alu/Cu 300	55

Réf.	<b>Shunts de liaison équipotentielle</b>
	Pour blocs aluminium/cuivre équipés Livrés avec visserie
039446	Pour blocs pas 36 et 42 mm
039447	Pour blocs pas 55 mm

Réf.	<b>Blocs de puissance nus</b>	
	Pour barres cuivre ou cosses Cloisons d'isolement et capots de protection à commander séparément Repérage par plaques repères (p. 413) <b>Plage-plage pour rails symétriques</b> Fixation par griffe métallique sur rails $\sqcup$ prof. 15 mm et $\sqcup$ EN 60715 prof. 15 mm	
	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Pas (mm)
039071	35	26
039072	70	34
039073	120	34
039074	240	46
	<b>Plage-plage pour rail asymétrique</b>	
	Fixation par griffe métallique sur rail $\sqcup$ EN 60715	
	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Pas (mm)
039031	35	26
039032	70	34
039033	120	34
039034	240	46
	<b>Accessoires d'isolement et de protection</b>	
	Pour blocs nus	
	<b>Cloisons d'isolement</b>	
	Acceptent les capots de protection	
	Repérage possible avec CAB 3 (p. 412)	
	Pour blocs pas 26 mm	
	Pour blocs pas 34 et 46 mm	
	<b>Capots de protection</b>	
	Se montent sur les cloisons d'isolement	
	Pour 3 blocs pas 46 mm ou pour 4 blocs pas 34 mm	
	Pour 4 blocs pas 26 mm	
	Pour 4 blocs pas 46 mm	



Butées de blocage **Voir p. 408**

Boîtiers de raccordement Alu/Cuivre **Voir p. 229**

