


Chargeurs Starfix™



037647

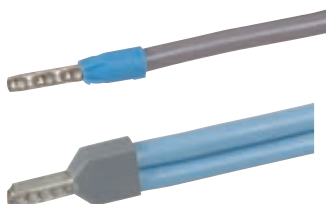

Fils sertis avec embouts simple / double



Eventail câble/embout

Réf.	Chargeurs Starfix
037646	Pour embouts section (mm ²) 0,25 et 0,34
037647	0,5 à 2,5
037648	4 et 6

Couleur
jaune
rouge
orange


Embouts de câblage et pinces Starfix™

■ Tableau de correspondance

Section (mm ²)	Embouts simples	Recharges grande capacité	Chargeurs Starfix	Chargeurs Starfix S
0,5	037661	037641	037647	037680
0,75	037662	037642	037647	037681
1	037663	037643	037647	037682
1,5	037664	037644	037647	037683
2,5	037666	037645	037647	037684


■ Dimensions (mm)

Embouts simples

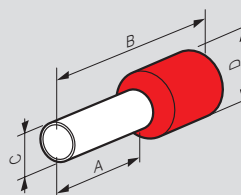

Références	Section (mm ²)	A	B	C	D
037650	0,25	8	14,5	1,1	3
037660	0,34	8	14,5	1,1	3
037661 037641	0,5	8	14,5	1,5	3,4
037662 037642	0,75	8	14,5	1,5	3,4
037663 037643	1	8	14,5	1,7	3,6
037664 037644	1,5	8	14,5	2	4,1
037666 037645	2,5	8	14,5	2,6	4,8
037667	4	12	21	3,2	5,7
037668	6	12	23	3,9	7,2
037669	10	12	21	4,9	8,1
037672	16	12	23	6,3	9,8
037670	16	18	29	6,3	9,8
037671	25	18	31	7,9	12
037677	35	18	32	8,9	13,5
037678	50	20	36	11,1	16,1

Embouts doubles

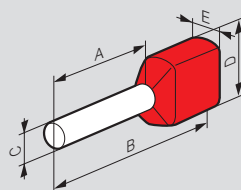

Réf.	Section (mm ²)	A	B	C	D	E
037687	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
037688	2 x 1	8	15	2,35	6	4
037689	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
037690	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

■ Mise en œuvre des pinces Starfix réf. 037608/09/10/39



1 Mise en place du chargeur



2 Réglage suivant section



Excellente préhension grâce à la poignée bimatière




3 Insertion du conducteur et sertissage


■ Mise en œuvre de la pince Starfix S réf. 037697



1 Régler la section

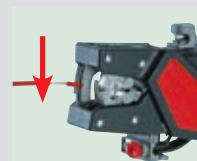

2 Dénuder et torsader

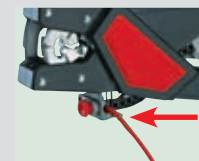

3 Sertir



Viking 3 : Blocs de jonction connexion à vis ou à ressort et accessoires communs

Voir p. 400

