


Goulottes de câblage Lina 25™ et Transcab

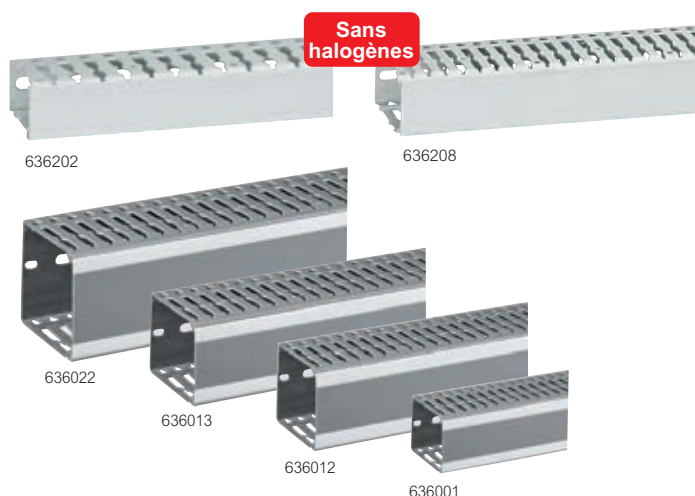

Perforations latérales au pas de 12,5 mm (6/6,5)
Livrées avec couvercle

Réf.	Goulottes Lina 25	
	Matière PVC. Coloris gris RAL 7030 Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile.	
Longueur 2 m	Largeur x Hauteur (mm)	Section utile (mm ²)
636000	25 x 25	391
636005	40 x 25	692
636001	25 x 40	720
636006	40 x 40	1246
636011	60 x 40	1932
636002	25 x 60	1159
636007	40 x 60	2008
636012	60 x 60	3115
636016	80 x 60	4200
636008	40 x 80	2717
636013	60 x 80	4216
636017	80 x 80	5716
636025	120 x 80	8730
636009	40 x 100	3354
636014	60 x 100	5216
636018	80 x 100	7079
636022	100 x 100	8960

Réf.	Goulottes Transcab sans halogène	
	Matière PC/ABS Coloris gris clair	
Longueur 2 m	Largeur x Hauteur (mm)	Section utile (mm ²)
636200	25 x 25	391
636201	25 x 40	720
636206	40 x 40	1245
636202	25 x 60	1159
636207	40 x 60	2007
636212	60 x 60	3115
636208	40 x 80	2717
636213	60 x 80	4216
636217	80 x 80	5715
636225	120 x 80	8729



Sécabilité des languettes avec pince
réf. 036710




Goulotte sécable à la main

Réf.	Pince Lina 25
036710	Permet une rupture franche entre les languettes

Réf.	Accessoires de fixation isolants Linafix
	Matière polyamide 6/6 Permettent, par simple 1/4 de tour, la fixation des goulottes sur tout support:
036640	Sur rails □, ▵ prof. 15 mm 1/4 de tour rotatif
036641	Sur plaques perforées Lina 25 1/4 de tour à clipper
036642	Sur porte S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø 22 mm) Permet aussi la fixation directe des lampes
036643	Sur montants profilés Lina 25 Double réglage permettant l'alignement avec les perforations du fond de goulotte Permet la fixation d'une goulotte verticale et d'une goulotte horizontale (possibilité de renfort avec rail ▽ prof. 15 mm) À clipper
036646	Sur plaques pleines Rivet plastique longueur 12 mm pour plaques pleines jusqu'à 30/10° Ø de perçage 5,5 à 6 mm
036644	Sur plaques pleines, Lina 12,5 et perforées Lina 25 pour coffrets Rivet plastique renforcé Ø 6 mm pour perçage Ø 6,5 mm
034745	Sur plaques Lina 12,5 Vis tête H 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø 3,3 mm
034750	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 034745 à l'intérieur des goulottes
036701	Agrafe de retenue des câbles Agrafe

Réf.	Gaines de passage de porte
	Polyester noir Présentées en boîte dévidoir de 50 m avec indicateur à 3 m de la fin du rouleau
036638	Ø 20 mm
036639	Ø 30 mm
	Variations de diamètre de 10 à 30 mm de 18 à 54 mm

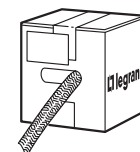

Réf.	Stylo feutre noir
039598	Indélébile pour repérage

