

# Hypra<sup>®</sup> pour conteneurs frigorifiques

coffrets et fiches 32 A - 3P+T

# Hypra<sup>®</sup> pour conteneurs frigorifiques

coffrets et fiches 32 A - 3P+T



059695




052946

Matière plastique  
 Brochage CEI 60309-2 - 3P+T - 32 A  
 Terre à 3 heures - 440 V± 50/60 Hz  
 IP 66/67 : contacts nickelés et visserie inox  
 Conformes aux normes CEI 60309-1 et 2 et EN 61439-1


Réf.	Coffrets et fiches
059695	<b>Coffret avec interrupteur</b> Equipé d'un socle de prise 3P+T - 32 A Terre à 3 heures Double verrouillage mécanique Livré sans presse-étoupe IK 09 selon norme IEC EN 62262
052946	<b>Fiche droite</b> Avec collier d'amarrage Ø 12 à 21,5 mm 32 A - 3P+T - 3 heures
052986	<b>Prise mobile</b> Avec collier d'amarrage Ø 12 à 21,5 mm 32 A - 3P+T - 3 heures
052926	<b>Socle de tableau</b> 32 A - 3P+T - 3 heures
052936	<b>Socle de connecteur</b> 32 A - 3P+T - 3 heures

## ■ Dimensions

Fiche droite


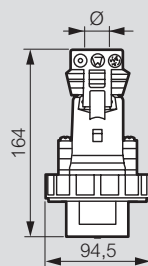


Coffret avec interrupteur

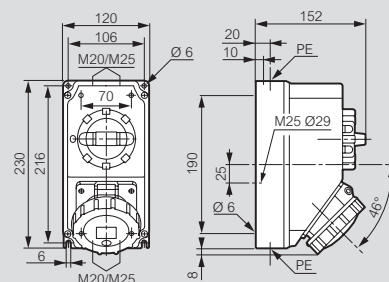

32 A	Poids (kg)	Ø Serrage/ Amarrage
3P+T	0,280	12 à 21,5 mm

Prise mobile

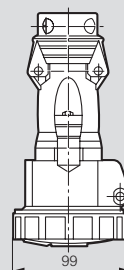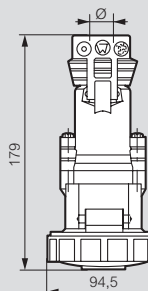

32 A	Poids (kg)	Ø Serrage/ Amarrage
3P+T	0,320	12 à 21,5 mm