



Living Light

fonctions de signalisation sonore et fonctions de signalisation lumineuse

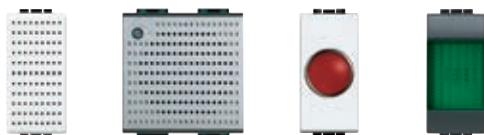

N4351/12 NT4355/12 N4371R L4371V

Les mécanismes sont livrés avec enjoliveur
Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
Supports italiens à vis voir p. 622
Plaques de finition voir p. 628-629 et 636-637

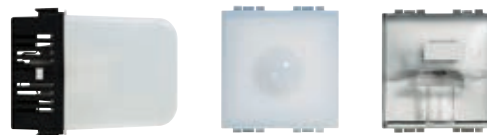

L4385/.. L4374/230 L4382/230

Pour tous les modèles, il est recommandé de respecter une hauteur de montage comprise entre 160 et 205 cm (saillie hors du mur 52 mm)

Réf.	Sonnettes
<input type="checkbox"/> N4351/12 <input type="checkbox"/> NT4351/12 <input type="checkbox"/> L4351/12	Sonnette à timbre bronze 12 V~ - 5 VA - 80 dB 1 module
<input type="checkbox"/> N4351/230 <input type="checkbox"/> NT4351/230 <input type="checkbox"/> L4351/230	Sonnette à timbre bronze 230 V~ - 8 VA - 80 dB - 50 et 60 Hz 1 module
<input type="checkbox"/> N4355/12 <input type="checkbox"/> NT4355/12 <input type="checkbox"/> L4355/12	Sonnette électronique - 3 sons différents - réglage volume frontal - 12 V~/= \approx 2 modules

Réf.	Ronfleurs
<input type="checkbox"/> N4356/12 <input type="checkbox"/> NT4356/12 <input type="checkbox"/> L4356/12	Ronfleur 12 V~ - 5 VA - 74 dB 1 module
<input type="checkbox"/> N4356/230 <input type="checkbox"/> NT4356/230 <input type="checkbox"/> L4356/230	Ronfleur 230 V~ - 8 VA - 75 dB - 50 et 60 Hz 1 module

Réf.	Lampes témoins
<input type="checkbox"/> N4371T <input type="checkbox"/> NT4371T <input type="checkbox"/> L4371T	Témoin lumineux avec diffuseur transparent - pour diode réf. LN4742V12T et LN4742V230T (voir p. 613) 1 module
<input type="checkbox"/> N4371R <input type="checkbox"/> NT4371R <input type="checkbox"/> L4371R	Témoin lumineux avec diffuseur rouge - pour diode réf. LN4742V12T et LN4742V230T (voir p. 613) 1 module
<input type="checkbox"/> N4371V <input type="checkbox"/> NT4371V <input type="checkbox"/> L4371V	Témoin lumineux avec diffuseur vert - pour diode réf. LN4742V12T et LN4742V230T (voir p. 613) 1 module
<input type="checkbox"/> N4372AV <input type="checkbox"/> NT4372AV <input type="checkbox"/> L4372AV	Témoin lumineux double avec 2 diffuseurs : 1 orange + 1 vert - pour 2 diodes réf. LN4742V12T et LN4742V230T (voir p. 613) 1 module

Réf.	Signalisation lumineuse de couleur (avec ampoule)
<input type="checkbox"/> L4385/12R <input type="checkbox"/> L4385/12V <input type="checkbox"/> L4385/12B	1 module Alimentation 12 V - rouge (R), vert (V), blanc (B)
<input type="checkbox"/> L4385/24R <input type="checkbox"/> L4385/24V <input type="checkbox"/> L4385/24B	Alimentation 24 V - rouge (R), vert (V), blanc (B)
<input type="checkbox"/> L4385/230R <input type="checkbox"/> L4385/230V <input type="checkbox"/> L4385/230B	Alimentation 230 V - rouge (R), vert (V), blanc (B)
<input type="checkbox"/> L4745/12	Ampoule de rechange E10 - 12 V - 5 W
<input type="checkbox"/> L4745/24	Ampoule de rechange E10 - 24 V - 5 W
<input type="checkbox"/> L4745/230	Ampoule de rechange E10 - 230 V - 5 W

Réf.	Lampes de signalisation
<input type="checkbox"/> L4374V12V24	2 modules Lampe de signalisation à diode blanche - 12/24 V~
<input type="checkbox"/> L4374/230	Lampe de signalisation à diode blanche - 230 V~

Réf.	Éclairage de plinthes
<input type="checkbox"/> L4382V12V24	2 modules Éclairage de plinthes à diode blanche - 12/24 V~
<input type="checkbox"/> L4382/230	Éclairage de plinthes à diode blanche - 230 V~