

Niloé™


inters variateurs, écodétecteurs, commandes de volets roulants, commandes VMC et thermostat



665114



665122

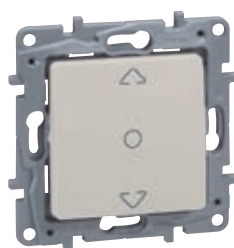

664611



664787

Mécanismes livrés avec doigt et support - A équiper de plaques (p. 668)
 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 668)
 Fixation à vis ou à griffes intégrées
 Livrés avec coques de protection de chantier

Réf.		Ecovariateur 2 fils
Vis	Griffes	Permet la commande et la variation des lampes à économie d'énergie - LEDs dimmables 75 W - fluocompact dimmable 75 W - halogène 400 W - tubes fluo 200 VA Fonctionne également en incandescence 400 W - S'utilisent : - en mode variation - en mode niveau pré-réglé (0 %, 33 %, 66 %, 100 %) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) S'allument au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (voir p. 664) en marche/arrêt et variation S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter 2 directions
665114	665714	
665214	665814	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème

Réf.		Interrupteurs variateur rotatif 2 fils
Vis	Griffes	Permettent la commande et la variation de lampes de 20 à 400 W incandescentes, halogène 230 V \sim et 20 à 400 VA halogène TBT par transform. électr.
665117	665717	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc

Réf.		Ecodétecteurs - 230 V\sim
Vis	Griffes	Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, sans dérogation Puissance acceptée par types de lampes : -LEDs : 3W à 100W -Fluocompactes: 3W à 100W -LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électro. : 3 à 250W Halogène et incandescence 230 V : 3W à 250W En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique) Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèles. Réglage de la temporisation de 10s à 10 minutes Réglage du seuil de luminosité de 5 à 1 275 lux (limite 2 000 lux pour test installation) Consommation en veille : 0,02W
665122	665722	
665222	665822	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème

Réf.		Ecodétecteur spécial minuterie, 2 fils
Vis	Griffes	S'associe à une minuterie modulaire Permet l'allumage et l'extinction automatique dans un couloir, une cage d'escalier ... Vient en remplacement d'un bouton-poussoir, le réglage de la temporisation devra être identique à celui de la minuterie
665119		
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc - NO - NF

Réf.		Compensateur actif
040149		Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent) - Consommation 0,4 W

Réf.		Deux directions à économie d'énergie
Vis	Griffes	S'installe et fonctionne comme un inter 2 directions classique, mais en plus il s'éteint automatiquement après \pm 15 minutes en cas de non détection de mouvement (grâce à la cellule de détection IR intégrée). Champ de détection : 160° Portée de détection : 8 m Compatible avec toutes les lampes : 12-150 W : incandescent et halogène 230V -12-150 VA: lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique, -8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL Possibilité de mixer tous types de lampes sur un même circuit. Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée inutilement (chambre enfant, débarras)
664703	664803	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème

Réf.		Commandes de volets roulants
Vis	Griffes	Interrupteur Interrupteur 3 positions "Montée - Stop - Descente" pour commande directe du moteur
664711	664511	
	664611	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème
	664512	Poussoir Pour commande par boîtier d'automatisme
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc

Réf.		Commandes VMC
Vis	Griffes	Interrupteur 2 positions Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée
664791	664591	
664891	664691	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Crème

Réf.		Thermostat
Vis	Griffes	Thermostat d'ambiance 230 VA Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants direct Plages de réglage de 7 à 30 °C Précision de régulation + 0,5 °C Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture) Peut être associé à une horloge pour mode confort ou Eco.
664787		
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc