


Plexo 66 composable

interrupteurs, poussoir, prises, adaptateur Mosaic, boîtiers et accessoires

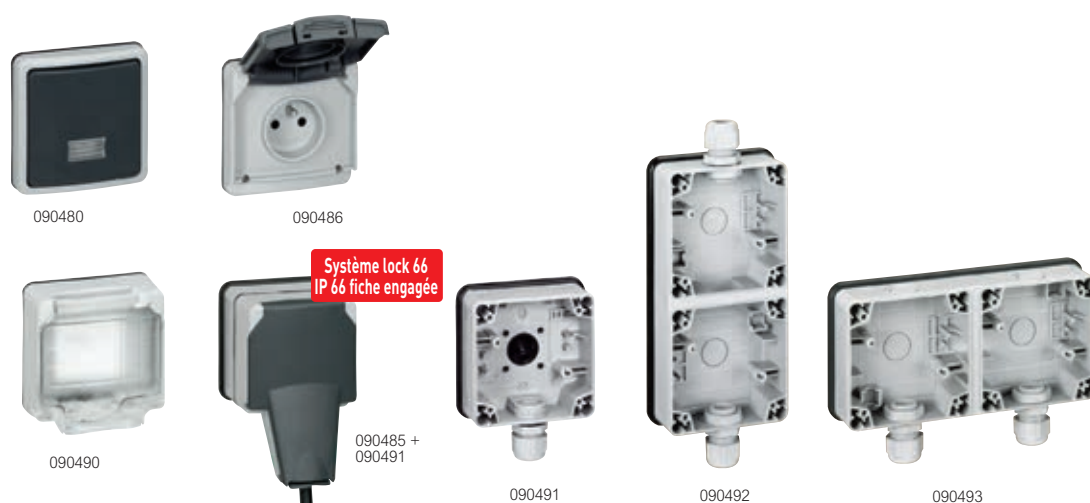

IP 66 - IK 08 - Gris RAL 7016/T 029
 Mécanismes livrés sans boîtier
 Se montent dans les boîtiers ci-contre
 Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables

Réf.	Interrupteurs et poussoir - 250 V~
090480	Interrupteurs 10 A Deux directions à voyant Deviens lumineux avec lampe réf. 089901/02/06/07 ci-contre
090484	Deux directions bipolaire à voyant Deviens lumineux avec lampe réf. 089901/02/06/07 ci-contre
090482	Poussoir 6 A Poussoir à voyant Deviens lumineux avec lampe réf. 089901/02/06/07 ci-contre
090486	Prises de courant 10/16 A - 250 V~ Reçoivent les fiches 10/16 A droites ou coudées Avec volet 2P+T
090485	Avec volet IP 66 fiche engagée 2P+T Équipée du système "lock 66" qui permet à la prise de conserver l'IP fiche engagée Placement d'une prise à côté d'une autre prise avec volet fiche engagée dans un boîtier double : nous consulter
090490	Adaptateur Mosaic Reçoit les mécanismes Mosaic Se monte sur le boîtier 1 poste réf. 090491 ci-contre Adaptateur pour 2 modules Mosaic
090471	Prises 3,2 kW - 16 A VE Prises Green'up pour recharge de véhicules électriques Socles de prises renforcées 2P+T à éclips pour fiche 2P+T (mode 2) Monophasées - raccordement à vis - 230 V Livrées avec patère réf. 090478 permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule Pour recharge de 1 véhicule Conformes à la norme IEC 60-884-1 IP 66 - IK 08 - fixation en saillie Prise plastique avec volet Livrée complète avec cadre saillie équipé d'un presse-étoupe ISO 20 Dimensions (H x L x P) : 98 x 98 x 70 mm (hors PE)

Réf.	Boîtiers
090491	IP 66 - IK 08 Reçoivent les mécanismes composables Plexo 66 ci-contre ou l'adaptateur Mosaic réf. 090490 Livrés avec presse-étoupe M20 (ISO) 1 poste Livré avec bouchon d'étanchéité (pour câblage arrière)
090492	2 postes verticaux Dimensions : 97 x 192 x 42 mm (larg. x long. x prof.) En cas de besoin de bouchons d'étanchéité commander les réf. 098043 et 386673
090493	2 postes horizontaux Dimensions : 97 x 192 x 42 mm (larg. x long. x prof.) En cas de besoin de bouchons d'étanchéité commander les réf. 098043 et 386673
089901	Accessoires Lampes et voyants 12 V. Incandescence blanc Consommation 0,4 W
089902	24 V. Incandescence blanc Consommation 0,8 W
089906	230 V~ Néon orange à forte luminescence
089907	230 V~ Fluorescence vert à faible consommation
386673	Bouchon et écrou Ecrou M20
098043	Bouchon M20

Pour plus d'informations sur la recharge des véhicules électriques
 p. 514