

## Détecteurs PIR de présence et d'absence lentille plate

## Détecteurs PIR de présence et d'absence zone de détection et dimensions



CP130038

CP130039

CP120002

Détecteurs PIR (infrarouge passif)

Livrés avec une configuration standard pour une mise en service simple et rapide

La valeur A indiquée est valable pour des lampes fluocompactes et LED  
Raccordement 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Les câbles de raccordement utilisés sont de 1,5 mm<sup>2</sup>

- Avec 1 ou 2 entrées pour dérogation par bouton-poussoir (excepté An-10)
- Possibilité de fonctionnement en tant que détecteur d'absence avec allumage via bouton-poussoir
- Réglage de l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour
- Niveau d'éclairage minimum réglable (par exemple dans les couloirs)
- Contrôle et configuration via une télécommande infrarouge (voir p. 709)
- Les versions DALI/DSI/1-10 V sont équipées de 2 canaux indépendants : 1 canal de variation et 1 canal de commutation
- Temporisation : de 10 secondes à 99 minutes
- Montage encastré ou en saillie à l'aide d'accessoires (voir p. 709)

Réf.	Encastré dans le plafond
	<b>EBDSPIR</b>
	Détecteurs PIR plat pour montage au plafond Détection 360°, portée ø 7 m avec hauteur de fixation recommandée : 2,8 m IP 40
CP130038	ON/OFF 10 A
CP130056	ON/OFF 10 A Wieland GST18i3 M/F (env. 0,3 m de câble)
CP130057	ON/OFF 10 A Wago Winsta Midi 3P M/F (env. 1 m de câble)
CP130039	ON/OFF 6 A 2 sorties
CP130042	ON/OFF 6 A 2 sorties NF (Fail Safe)
CP130045	ON/OFF 10 A IP 55
CP130046	ON/OFF 10 A IP 55 -30 °C
CP130048	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC
CP130053	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NF
CP130052	ON/OFF 3 A 1 x NO/NF
CP130055	ON/OFF 2 A 1 x NF (Fail Safe)
CP130005	Variation analogique 1-10 V 10 A
CP130007	Variation analogique 1-10 V 10 A IP 55 -30 °C
CP130008	Variation analogique 1-10 V 10 A 12-24 V AC/DC
CP130018	Variation digitale DALI/DSI 10 A
CP130058	Variation digitale DALI/DSI 10 A GST18i5 (env. 0,3 m de câble)
CP130059	Variation digitale DALI/DSI 10 A GST18i3 et BST14i2 (env. 0,3 m de câble)
CP130060	Variation digitale 10 A Wago Winsta Midi 5P (env. 1 m de câble)
CP130061	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 3P et mini 2P (env. 1 m de câble)
CP130021	Variation digitale DALI/DSI 10 A IP 55 -30 °C
CP130022	Variation digitale DALI/DSI 3 A 12-24 V AC/DC

### Saillie

#### EBDSM


Détecteurs PIR pour montage au plafond  
Détection 360°, portée ø 7 m.  
Hauteur de fixation recommandée : 2,8 m  
IP 40 / IP 54

- CP120002 ON/OFF 10 A
- CP120000 Variation analogique 1-10 V 10 A
- CP120001 Variation digitale DALI/DSI 10 A

### EBDSPIR




#### Zone de détection

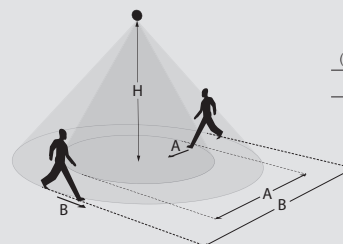


H (Hauteur)	A (Diamètre)	B (Diamètre)
3 m	5 m	8 m
2,8 m	4,5 m	7 m

#### Dimensions (mm)

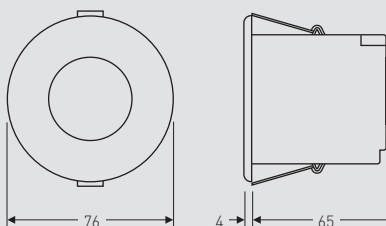

### EBDSM

#### Zone de détection

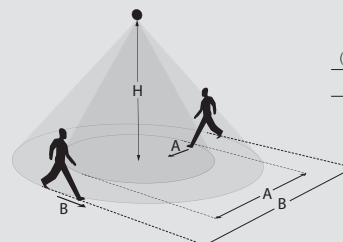

H (Hauteur)	A (Diamètre)	B (Diamètre)
3 m	5 m	8 m
2,8 m	4,5 m	7 m

#### Dimensions (mm)

