

## Détecteurs PIR de présence et d'absence et détecteurs de luminosité

### détecteurs clip-on



CP150002



CP010005

Réf.

### Pour montage sur luminaire

Détecteurs PIR (infrarouge passif)  
Fournis avec une configuration d'usine pour une mise en service facile et rapide  
La valeur A indiquée est valable pour des lampes fluocompactes et LED

- Conçus pour un montage facile et rapide sur une lampe ou réflecteur
- Peuvent être installés à une hauteur jusqu'à 7 m
- Existents en version commutation pour la lumière, variation DALI/DSI ou 1-10 V
- Les versions DALI/DSI/1-10 V sont équipées de 2 canaux indépendants : 1 canal de variation et 1 canal de commutation
- Réglage de l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour
- Niveau de luminosité minimum réglable (par exemple dans les couloirs)
- Contrôle et configuration via une télécommande infrarouge (voir p. 709)
- Temporisation : de 10 secondes à 99 minutes

### EBMINT

Détecteurs miniatures amovibles  
Détection 360°, portée  $\varnothing$  9-16 m  
Hauteur de fixation recommandée : de 2,8 à 7 m  
Fournis avec 1 mètre de câble (3 x 0,75 mm<sup>2</sup> ou 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> et 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>)  
IP 40 - 2 A

CP150002  
CP150000  
CP150001

Détecteur Retrofit - ON/OFF  
Détecteur Retrofit - variation analogique 1-10 V  
Détecteur Retrofit - variation digitale DALI/DSI

### Capteurs de luminosité

#### ALC

Réagissent uniquement à la luminosité, pas au mouvement  
Raccordement 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
IP 40

CP010005  
CP010004  
CP010003

ON/OFF 10 A NO/NF  
Variation digitale DALI/DSI 10 A  
Variation analogique 1-10 V 3 A


## Détecteurs PIR de présence et d'absence et détecteurs de luminosité

### zone de détection et dimensions

### EBMINT




### Zone de détection

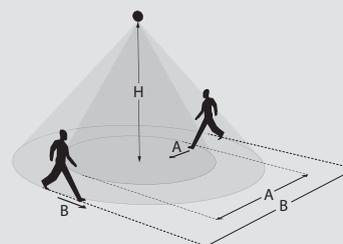

H (Hauteur)	A (Diamètre)	B (Diamètre)
7 m	10 m	16 m
3 m	5,5 m	10 m
2,8 m	5 m	9 m

### Dimensions (mm)

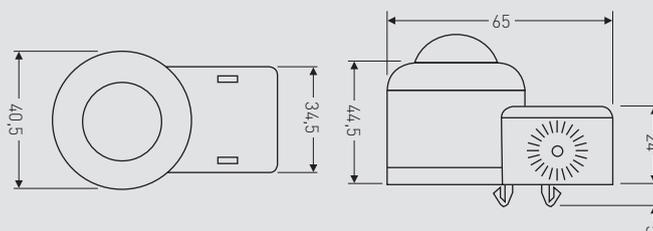

### ALC

### Dimensions (mm)

