

## Détecteurs HF de présence et d'absence

## Détecteurs HF de présence et d'absence zone de détection et dimensions



Détecteurs à haute fréquence  
Fournis avec une configuration d'usine pour une mise en service facile et rapide  
La valeur A indiquée est valable pour des lampes fluocompactes et LED  
Raccordement 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

- Les versions DALI/DSI/1-10 V sont équipées de 2 canaux indépendants : 1 canal de variation et 1 canal de commutation
- Avec 1 ou 2 entrées pour dérogation par bouton-poussoir
- Possibilité de fonctionnement en tant que détecteur d'absence avec allumage via bouton-poussoir
- Réglage de l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour
- Niveau de luminosité minimum réglable (par exemple dans les couloirs)
- Contrôle et configuration via une télécommande infrarouge (voir p. 709)
- Temporisation : de 10 secondes à 99 minutes
- Montage encastré ou en saillie à l'aide d'accessoires (voir p. 709)

La HF fonctionne également à travers, par exemple, des cloisons en verre, en plastique et en plâtre. C'est pourquoi, l'endroit où le détecteur sera placé doit être bien pensé et la sensibilité devra être ajustée.


Réf.	Encastré
	<b>MWS6</b> Détecteurs HF plats Détection 360°, portée ø 12-16 m Hauteur de fixation recommandée : 2,8 m IP 40
CP360005	ON/OFF 10 A
CP360023	ON/OFF 10 A Wieland GST18i3 M/F (env. 0,3 m de câble)
CP360019	ON/OFF 10 A Wago Winsta Midi 3P M/F (env. 1 m de câble)
CP360006	ON/OFF 6 A 2 sorties
CP360013	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NF
CP360012	ON/OFF 3 A 1 x NO/NF
CP360007	ON/OFF 6 A 2 sorties NF (Fail Safe)
CP360000	Variation analogique 1-10 V 10 A
CP360001	Variation digitale DALI/DSI 10 A
CP360020	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wieland GST18i5 (env. 0,3 m de câble)
CP360021	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wieland GST18i3 et BST14i2 (env. 0,3 m de câble)
CP360022	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 5P (env. 1 m de câble)
CP360024	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 3P et mini 2P (env. 1 m de câble)
CP360002	Variation digitale DALI/DSI 10 A 12-24 V AC/DC

	Saillie
	<b>MWS6SM</b> Détecteurs HF pour montage au plafond Détection 360°, portée ø 12-16 m (zone de détection ovale) Hauteur de fixation recommandée : 2,8 m IP 40
CP360018	ON/OFF 10 A
CP360015	Variation analogique 1-10 V 10 A
CP360016	Variation digitale DALI/DSI 10 A


### MWS6



#### Détection de zone ovale

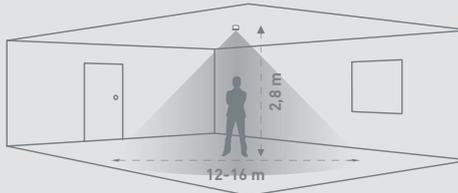


#### Dimensions (mm)

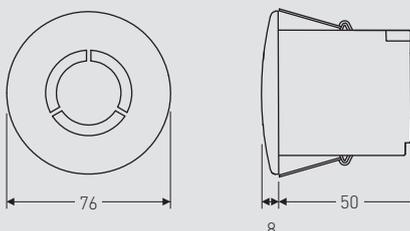

### MWS6SM



#### Détection de zone ovale

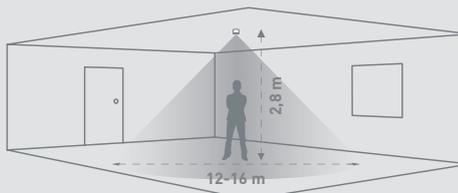

#### Dimensions (mm)

