



CP330037

Détecteurs à haute fréquence

Fournis avec une configuration d'usine pour une mise en service facile et rapide.

La valeur A indiquée est valable pour des lampes fluocompactes et LED  
Raccordement 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>


- Conçus pour une détection étroite à longue portée (couloirs)
- Les versions DALI/DSI/1-10 V sont équipées de 2 canaux indépendants : 1 canal de variation et 1 canal de commutation
- Avec 1 ou 2 entrées pour dérogation par bouton-poussoir
- Possibilité de fonctionnement en tant que détecteur d'absence avec allumage via bouton-poussoir
- Réglage de l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour
- Niveau de luminosité minimum réglable (par exemple dans les couloirs)
- Contrôle et configuration via une télécommande infrarouge (voir p. 709)
- Temporisation : de 10 secondes à 99 minutes
- Montage encastré ou en saillie à l'aide d'accessoires (voir p. 709)

La HF fonctionne également à travers, par exemple, des cloisons en verre, en plastique et en plâtre. C'est pourquoi, l'endroit où le détecteur sera placé doit être bien pensé et la sensibilité devra être ajustée.


Réf.	Encastré
	<b>MWS3A</b> Détecteurs HF pour montage au plafond, à tête orientable, par exemple pour corridors Portée jusqu'à 23 m Hauteur de fixation recommandée: 2,8 m IP 40
CP330037	ON/OFF 10 A
CP330047	ON/OFF 10 A Wieland GST18i3 M/F (env. 0,3 m de câble)
CP330048	ON/OFF 10 A Wago Winsta Midi 3P M/F (env. 1 m de câble)
CP330033	ON/OFF 6 A 2 sorties
CP330043	ON/OFF 3 A 12-24 V AC/DC 1 x NO/NF
CP330045	ON/OFF 3 A 1 x NO/NF
CP330044	ON/OFF 2 A 1 x NF (Fail Safe)
CP330032	ON/OFF 6 A 2 sorties NF (Fail Safe)
CP330002	Variation analogique 1-10 V 10 A
CP330022	Variation digitale DALI/DSI 10 A
CP330049	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wieland GST18i5 (env. 0,3 m de câble)
CP330050	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wieland GST18i3 et BST14i2 (env. 0,3 m de câble)
CP330051	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 5P (env. 1 m de câble)
CP330052	Variation digitale DALI/DSI 10 A Wago Winsta Midi 3P et mini 2P (env. 1 m de câble)
CP330021	Variation digitale DALI/DSI 3 A 12-24 V AC/DC

## MWS3A

### Zone de détection ovale (90°)

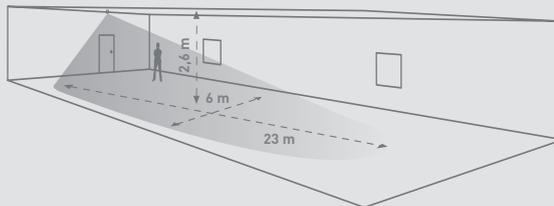

### Zone de détection ovale (0°)

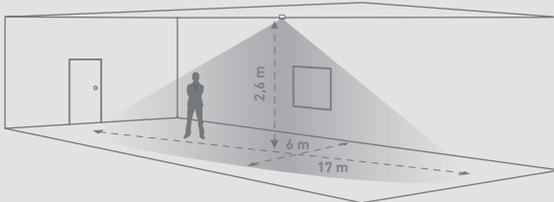

### Dimensions (mm)

