

Détecteurs HF de présence et d'absence

Détecteurs HF de présence et d'absence zone de détection et dimensions



CP340013

Détecteurs à haute fréquence

Fournis avec une configuration d'usine pour une mise en service facile et rapide.

La valeur A indiquée est valable pour des lampes fluocompactes et LED
Raccordement 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²

- Les versions DALI/DSI/1-10 V sont équipées de 2 canaux indépendants :
 - 1 canal de variation et 1 canal de commutation
- Avec 1 ou 2 entrées* pour dérogation par bouton-poussoir
- Possibilité de fonctionnement en tant que détecteur d'absence avec allumage via bouton-poussoir
- Réglage de l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour
- Niveau luminosité minimum réglable (par exemple dans les couloirs)
- Contrôle et configuration via une télécommande infrarouge (voir p. 709)
- Temporisation : de 10 secondes à 99 minutes
- Montage encastré ou en saillie

La HF fonctionne également à travers, par exemple, des cloisons en verre, en plastique et en plâtre. C'est pourquoi, l'endroit où le détecteur sera placé doit être bien pensé et la sensibilité devra être ajustée.

Réf.	Encastré
CP340013	ON/OFF 3 A
CP340002	Variation analogique 1-10 V 3 A
CP340007	Variation digitale DALI/DSI 3 A

MWS5

Détecteurs HF miniature avec module de gestion pour montage au plafond
Détection 360°, portée ø 8 m
Hauteur de fixation recommandée 2,4 m
IP 40



CP340013
CP340002
CP340007

ON/OFF 3 A
Variation analogique 1-10 V 3 A
Variation digitale DALI/DSI 3 A





MWS5



Zone de détection

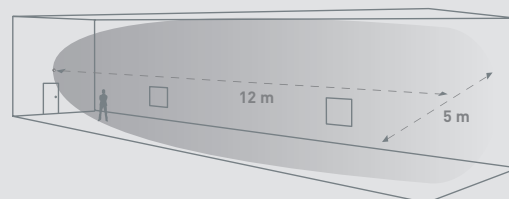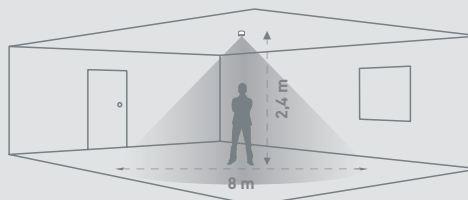

Dimensions (mm)

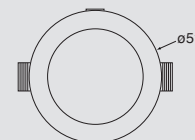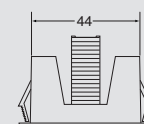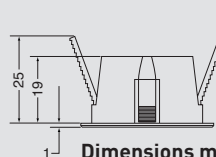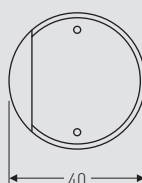

1 Dimensions moule de gestion