

## Détecteurs HF de présence et d'absence



CP370002

Détecteurs à haute fréquence

Fournis avec une configuration d'usine pour une mise en service facile et rapide

La valeur A indiquée est valable pour des lampes fluocompactes et LED  
Raccordement 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

- Conçus pour être monté dans des luminaires de plafond ou muraux
- Les versions DALI/DSI/1-10 V sont équipées de 2 canaux indépendants : 1 canal de variation et 1 canal de commutation
- Réglage de l'intensité lumineuse en fonction de la quantité de lumière du jour
- Niveau de luminosité minimum réglable (par exemple dans les couloirs)
- Contrôle et configuration via une télécommande infrarouge (voir p. 709)
- Temporisation : de 10 secondes à 99 minutes

La HF fonctionne également à travers, par exemple, des cloisons en verre, en plastique et en plâtre. C'est pourquoi, l'endroit où le détecteur sera placé doit être bien pensé et la sensibilité devra être ajustée.

### Réf. **Pour montage dans un luminaire**



Réf.	Pour montage dans un luminaire
	<b>MWSINT</b>
	Détecteurs miniatures
	Détection 360°, portée ø 8 m
	Hauteur de fixation recommandée : 2,4 m
	Montage mural : portée 12 m
	IP 40
CP370002	ON/OFF 2 A IP 40
CP370000	Variation analogique 1-10 V 2 A
CP370001	Variation digitale DALI/DSI 2 A

## Détecteurs HF de présence et d'absence zone de détection et dimensions

### MWSINT



### Zone de détection

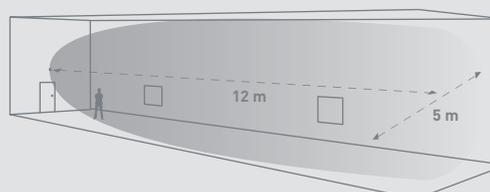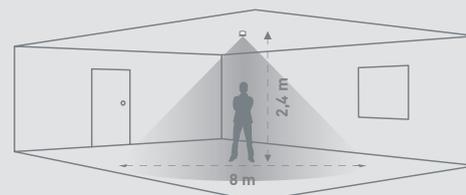

### Dimensions (mm)

