

Antivandalisme monobloc postes extérieurs



308001 308011 308002 308012 308003 308013 308004 308014 308040

Réf. Postes extérieurs en finition aluminium

Poste extérieur antivandalisme 2 fils muni de boutons-poussoirs, finition aluminium, se composant de :

- Plaque en aluminium – épaisseur 4 mm
- Module micro/haut-parleur avec caméra intégrée et LEDs d'indication du statut de l'action (Design For All)
- Module à bouton-poussoir avec rétro-éclairage des plaques nominatives à l'aide de LEDs bleues
- Obturateur pour les boutons-poussoirs non utilisés
- Vis antivandalisme, clé fournie
- Boîtier encastrable en acier, support de module et plaque en aluminium

308001	Avec 4 boutons-poussoirs
308002	Avec 8 boutons-poussoirs
308003	Avec 12 boutons-poussoirs
308004	Avec 20 boutons-poussoirs
308005	Avec 32 boutons-poussoirs

Postes extérieurs en finition inox

Poste extérieur antivandalisme 2 fils muni de boutons-poussoirs, finition inox, se composant de :


- Plaque en inox – épaisseur 4 mm
- Module micro/haut-parleur avec caméra intégrée et LEDs d'indication du statut de l'action (Design For All)
- Module à bouton-poussoir avec rétro-éclairage des plaques nominatives à l'aide de LEDs bleues
- Obturateur pour les boutons-poussoirs non utilisés
- Vis antivandalisme, clé fournie
- Boîtier encastrable en acier, support de module et plaque en inox

308011	Avec 4 boutons-poussoirs
308012	Avec 8 boutons-poussoirs
308013	Avec 12 boutons-poussoirs
308014	Avec 20 boutons-poussoirs
308015	Avec 32 boutons-poussoirs
308040	Avec appel alphanumérique


Accessoires

308032	Haut-parleur avec caméra couleur munie de LEDs halogènes et objectif orientable manuellement pour un montage sur des postes extérieurs antivandalisme
--------	---


Antivandalisme monobloc installation

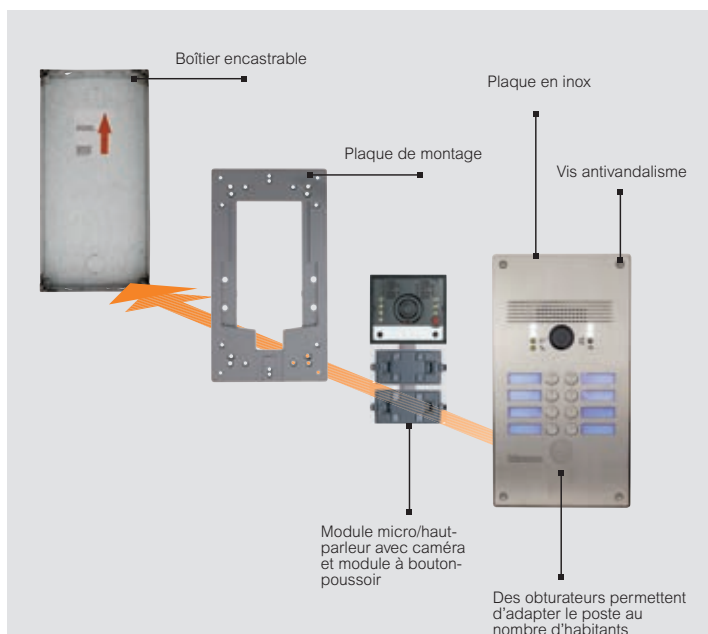

■ Plaque monobloc

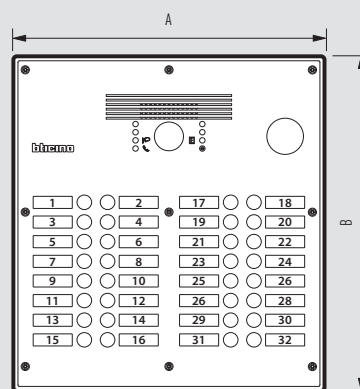

Dimensions		
Réf.	A	B
308001 - 308011	180	270
308002 - 308012	180	330
308003 - 308013	180	360
308004 - 308014	180	440
308005 - 308015	340	370

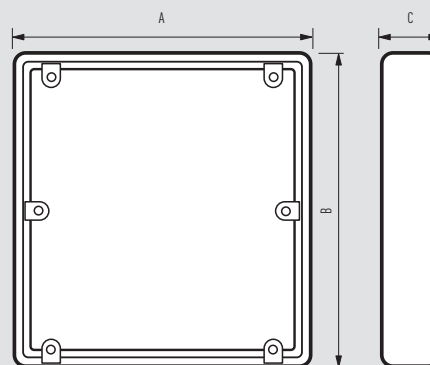

Dimensions			
Réf.	A	B	C
308021	178	267	40
308022	178	327	40
308023	178	357	40
308024	178	437	40
308025	338	367	40