
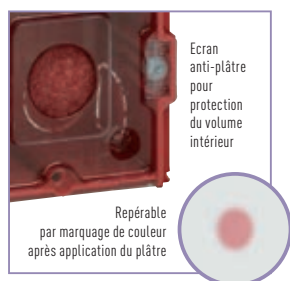




La performance de pose en maçonnerie

La liberté : Batibox maçonnerie permet de choisir la manière de construire le multiposte, soit par association de boîtes 1 poste, soit par des boîtes monoblocs 2, 3 et 4 postes horizontaux ou verticaux

Rigidité garantie

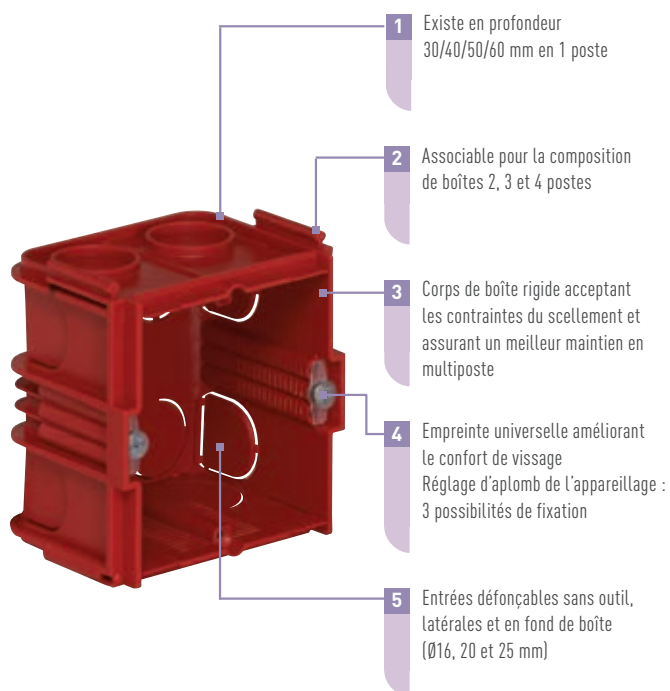

Composable ou monobloc

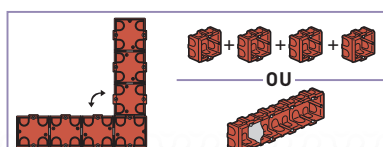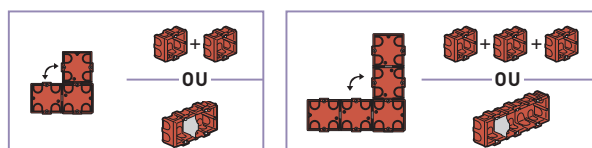


Batibox™

boîtes d'encastrement pour maçonnerie

La plupart des boîtes encastrées sont fabriquées à partir de matériaux recyclés



080141 + 080199

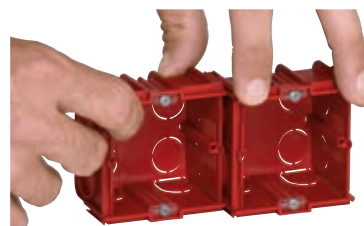

2 x 080141

Réf.	Boîtes monopostes (composables)
080140	Conformes aux normes EN 60670-1 1 module pour appareillage étroit Mosaic Profondeur 40 mm - Largeur 32 mm Carrées associables Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffes Boîtes 1 poste permettant la composition de boîtes multipostes par association Utilisation possible en position horizontale ou verticale (entraxe 71 mm horizontal et vertical) Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues (ex. : prises précâblées) Livrées avec vis équipées de cache de protection Entrées défonçables Ø 16-20-25
080131	Profondeur 30 mm
080141	Profondeur 40 mm
080151	Profondeur 50 mm
080161	Profondeur 60 mm
080108	Rondes associables en dos à dos Profondeur 30/40 mm - Ø 67 mm Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, deux directions, poussoirs...) Boîte jumelable en dos à dos par 1/4 de tour Dimensions ajustables (80, 70 ou 60 mm) par découpe de la colerette
080109	Avec vis Sans vis
080142	Boîtes multipostes pour montage d'appareillage à vis (monobloc) Conformes aux normes EN 60670-1 Boîtes monoblocs, livrées avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises précâblées). Livrées avec vis équipées de cache de protection. Profondeur 40 mm Entrées défonçables Ø 16-20-25 2 postes - 4/5 modules Utilisation en position horizontale ou verticale
080149	3 modules pour appareils Mosaic
080143	3 postes - 6/8 modules Utilisation en position horizontale ou verticale
080144	4 postes - 8/10 modules Utilisation en position horizontale ou verticale
080185	Boîte pour prises 20 et 32 A 1 poste 85 x 85 mm Pour sorties de câbles réf. 031490 et prises 20 A (réf. 055452/55/57, p. 785) Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 A Profondeur 50 mm