

# L'énergie préservée

La gamme Batibox dispose également de boîtes spécialement conçues pour lutter contre les infiltrations d'air non maîtrisées et liées au poste électricité dans la maison

- Un gain mesurable de réduction de la facture énergétique annuelle jusqu'à 13 kWhep/m<sup>2</sup>/an suivant l'isolation du bâti



Boîte 1 poste profondeur 40 ou 50 mm

- L'association des boîtes Ecobatibox et des obturateurs permet de stopper les déperditions d'énergie du tableau électrique jusqu'à l'appareillage




Obturbateurs existent en Ø 16, 20, 25 et 32 mm

## AVANTAGES

- Une gamme complète de boîtes de 1 à 4 postes
- Mêmes atouts que la boîte Batibox pour cloisons creuses, larges collerettes, étriers multimatériaux, volume de câblage optimum
- Obturbateurs pour équiper aussi bien les boîtes Batibox maçonnerie existantes que la boîte Ecobatibox

## Ecobatibox boîtes d'encastrement pour cloisons creuses

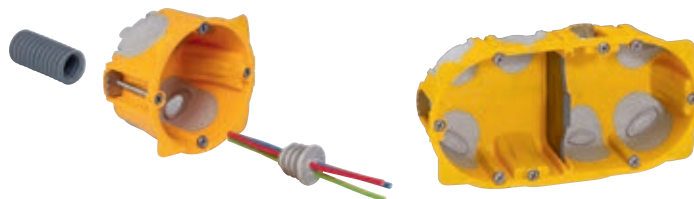


080021 + obturbateur réf. 080020

080022

Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m<sup>2</sup>/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m<sup>2</sup>/an suivant isolation du bâti et d'améliorer le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur Economie optimale en associant les obturbateurs aux boîtes Ecobatibox. Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre des nouvelles réglementations thermiques. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable


### Réf. Boîtes monopostes

 Conformes à la norme EN 60670-1  
Ø de perçage 67 mm  
Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes  
1 poste - 2 modules




### Réf. Boîtes multipostes

 
Conformes à la norme EN 60670-1  
Pour montage d'appareils à vis  
Ø de perçage : 67 mm  
Entraxe de perçage : 71 mm  
Livrées avec 1 cloison de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises précâblées)  
2 postes - 4/5 modules  
Utilisation horizontale ou verticale



080023 | 080033  
3 postes - 6/8 modules  
Utilisation horizontale ou verticale

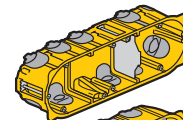

080024 | 080034  
4 postes - 8/10 modules  
Utilisation horizontale ou verticale

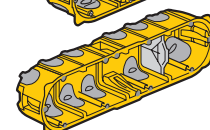

### Obturbateurs Ecobatibox pour conduits annelés

A utiliser en complément des boîtes Ecobatibox pour une performance maximale. S'utilisent également en rénovation avec les boîtes Batibox maçonnerie ou multimatériaux. S'installent au départ et à l'arrivée des enveloppes, tableaux, boîtes de connexion, DCL par clippage dans les conduits S'installent dans les conduits annelés Ø 16/20/25/32

080016 Ø 16 mm  
080020 Ø 20 mm  
080025 Ø 25 mm  
080030 Ø 32 mm

