


Boîtes de dérivation Plexo™ (suite)

avec entrées pré-défonçables ou faces lisses pour presse-étoupe ISO

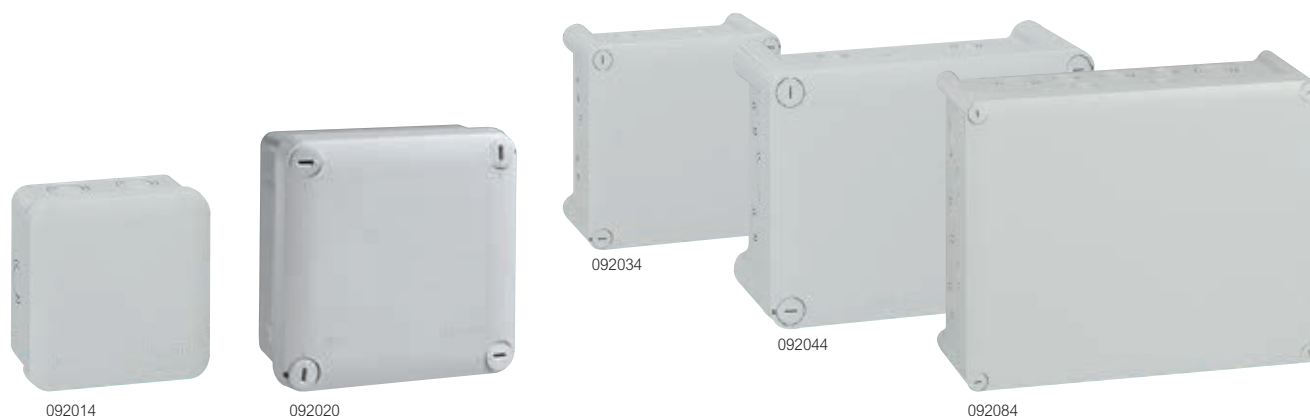


Autoextinguibilité 650 °C
 Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
 Identification des circuits possible sur les 2 faces du couvercle (zones de marquage)
 Fixation avec rattrapage d'aplomb
 La classe II est assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
 Couvercle imperdable par lien entre le couvercle et la boîte

Autoextinguibilité 750 °C
 Température d'utilisation - 25 à + 40 °C
 Entrées prédéfonçables
 Couvercle imperdable par lien déclinable entre la boîte et le couvercle sauf boîtes 310 x 240 mm et 360 x 270 mm
 Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I
 Fixation avec rattrapage d'aplomb assurée :
 • 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø 5 mm maxi)
 • aux 4 angles hors volume de câblage (vis de Ø 4 mm maxi)
 • par pattes de fixation réf. 035802 (p. 774)
 La classe II est assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
 Boîtes sans halogène (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE)²

Réf.	Boîtes carrées étanches IP 55
092014	80 x 80 x 45 mm⁽¹⁾ 7 entrées défonçables pour PE ISO 16/20 Couvercle enclipsable Fixation par 2 points intérieurs (vis de Ø 5 mm maxi) ou sur cheville réf. 031957
092011	80 x 80 x 45 mm⁽¹⁾ Faces lisses Couvercle enclipsable Fixation par 2 points intérieurs (vis de Ø 5 mm maxi) ou sur cheville réf. 031957
092024	105 x 105 x 55 mm⁽¹⁾ 7 entrées défonçables pour PE ISO 16/20 Fermeture du couvercle par 1/4 de tour Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø 5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø 4 mm maxi)
092020	105 x 105 x 55 mm⁽¹⁾ Faces lisses Fermeture du couvercle par 1/4 de tour Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø 5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø 4 mm maxi)

Réf.	Accessoires
031957	Cheville à visser Tête fileté Ø 6,6 x 150 mm Perçage Ø 8 mm Couleur : noir
031882	Cheville à visser Tête fileté Ø 6,6 x 150 mm Perçage Ø 8 mm Couleur : gris

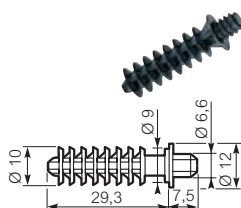

Réf.	Boîte carrée étanche IP 55
092034	130 x 130 x 74 mm⁽¹⁾ 16 entrées défonçables pour PE ISO 12/16 4 entrées défonçables pour PE ISO 20/25
092044	155 x 110 x 74 mm⁽¹⁾ 16 entrées défonçables pour PE ISO 12/16 4 entrées défonçables pour PE ISO 20/25
092054	180 x 140 x 86 mm⁽¹⁾ 16 entrées défonçables pour PE ISO 16/20 4 entrées défonçables pour PE ISO 20/25
092064	220 x 170 x 86 mm⁽¹⁾ 12 entrées défonçables pour PE ISO 16/20 8 entrées défonçables pour PE ISO 20/25 4 entrées défonçables pour PE ISO 25/32
092084	310 x 240 x 124 mm⁽¹⁾ 2 entrées défonçables pour PE ISO 16/20 22 entrées défonçables pour PE ISO 20/25 6 entrées défonçables pour PE ISO 25/32 6 entrées défonçables pour PE ISO 32/40
092094	360 x 270 x 124 mm⁽¹⁾ 2 entrées défonçables pour PE ISO 16/20 18 entrées défonçables pour PE ISO 20/25 10 entrées défonçables pour PE ISO 25/32 6 entrées défonçables pour PE ISO 32/40

(1) Dimensions intérieures
 (2) En accord avec la directive européenne RoHS (2002/95/CE modifié par la décision 2005/618/CE), les boîtes Plexo 092012, 092013, 092020, 092022, 092032, 092042, 092044, 092052, 092062 et 092082 ne contiennent pas de retardateur de flammes halogénées

Accessoires (p. 774)
 (1) Dimensions intérieures

Autres boîtiers industriels plastiques
Voir p. 338 ou www.ecatalog.be

