


Connecteurs sans vis



Agréments CEBEC voir www.e-catalog.be

Réf.	Connecteurs sans vis		
	Capuchons Capvis Connexion rapide pour conducteurs rigides de 1,5 - 2,5 - 4 et 6 mm ² . Isolement 440 V \sim		
	Capacité nominale (mm ²)	Nombre de conducteurs en fonction de leur section (mm ²)	Couleur du capuchon
034338	1,5	3 à 5 de 0,5 2 à 4 de 0,75 2 de 1,5	bleu
034344	1,5 à 2,5	3 à 5 de 0,5 2 à 5 de 0,75 2 à 3 de 1,5 2 de 2,5	orange
034351	1,5 à 4	2 à 4 de 1,5 2 à 3 de 2,5 2 de 4	jaune
034357	1,5 à 6	2 à 5 de 2,5 2 à 3 de 4 2 de 6	rouge

Barrettes de connexion Hypo™, Nylbloc™ et Suprem™

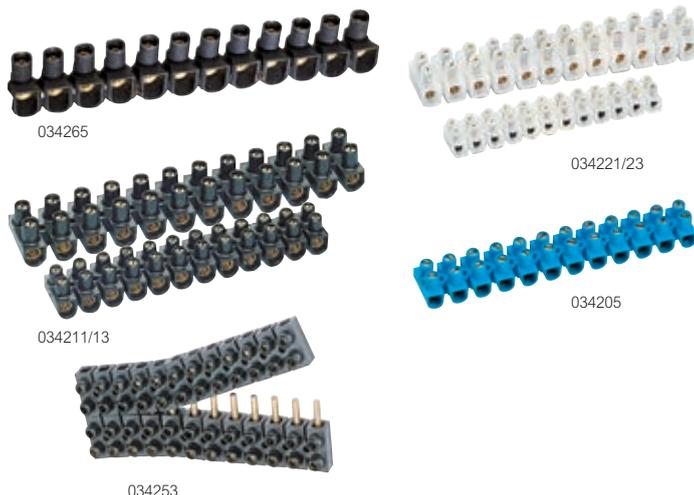

Réf.	Barrettes Hypo™				
	12 éléments à vis imperdables Livrées vis dévissées Polypropylène ignifugé noir Tenue à la température : - 25 à + 100 °C Température ambiante : - 25 à + 55 °C Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 à 960 °C, extinction < 5s Tension d'isolement : 450 V selon EN 60998-2-1				
Noir	Capacité (mm)	Appellation normative (mm ²)	Perçage Ø (mm)	max (A)	Dimensions (mm) L x P x H
034264	6	2,5	4	24	122 x 18 x 18
034265	10	4	5	32	149 x 21 x 22
034266	16	6	6	41	175 x 24 x 25
034267	25	10	7,6	57	193 x 27 x 29

Réf.	Barrettes Nylbloc™					
	Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11 Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1 Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III					
	Capacité (mm)	Perçage Ø (mm)	Intensité max. (A)	Dimensions (mm) L x P x H		
Bleu	034221	034211	2,5	2,5	24	94 x 15,6 x 12,3
Blanc	034223	034213	6	3,5	41	107 x 18 x 14,4
Noir	034203	034215	10	4,5	57	135,1 x 20,8 x 17,4
	034205	034217	16	5,5	76	156,8 x 24,2 x 22,5
	034207	034219	25	7,0	101	214 x 33 x 27,5

Réf.	Barrette Suprem™ multibrins anti-cisaillante		
	12 éléments à vis imperdables Livrée vis dévissées à languettes souples en laiton pour serrage de câbles multibrins PVC - 40 à + 80 °C (+ 90 °C en pointe) Température ambiante de - 5 à + 40 °C		
Noir	Capacité (mm)	Intensité max. (A)	Dimensions (mm)
034245	4	25	18,5 x 106 x 14,5

Réf.	Barrettes Suprem™ à broches ensemble mâle + femelle			
	12 plots débroschables PVC - 40 à + 80 °C (+ 90 °C en pointe) Température ambiante de - 5 à + 40 °C			
Noir	Capacité (mm)	Perçage Ø (mm)	Intensité max. (A)	Dimensions (mm)
034253	6	3,2	15	36 x 106 x 14
034254	10	4,2	25	42 x 135 x 17