



Réf.	Bornes			
Barrettes de 10 bornes séparables				
Avec pattes				
	Capacité par borne (mm ²)		Pas (mm)	
Gris/Blanc				
034000	2 x 6		15	
034001	2 x 10		19,5	
034002	2 x 16		21	
034003	2 x 25		21,5	
034004	2 x 35		25	
Bornes anti cisailantes - Ecrou 6 pans				
Sans pattes				
	Capacité par borne (mm ²)	Largeur fente (passage du câble en mm)	Hauteur hors tout (mm)	
Noir				
034030	2 x 6	3,3	27	
034031	2 x 10	4,5	37	
034032	2 x 18	5,8	41	
034033	2 x 30	7,4	49	
034034	2 x 50	9,5	59	
Avec pattes				
	Capacité par borne (mm ²)	Largeur fente (passage du câble en mm)	Hauteur hors tout (mm)	Entraxe de fixation (mm)
Noir				
034042	2 x 18	5,8	41	37
034043	2 x 30	7,4	49	37
034044	2 x 50	9,5	59	44
034045	2 x 75	11,7	71	62

Coffrets matière moulée IP 40 - IK 04

Livrés sans borne
Capot enclipsable pouvant être vissé
Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables

	Dim. (mm)	Equipment (mm ²)	Long. du rail (mm)
034020	76 x 66 x 33	6 et 10	55
034021	100 x 80 x 36	6 - 10 - 16	84
034022	118 x 92 x 45	6 - 10 - 16 - 25 - 35	110

Blocs de jonction porcelaine

034334	Capacité 6mm ² Ø forage: 3,5mm 2-pôles avec 1 trou de fixation, 20 x 18 x 19 mm (lxhxl)
034335	3-pôles avec 2 trous de fixation, 29 x 18 x 20 mm (lxhxl)



Réf.	Fixfor pour câbles ronds					
Conformes à la norme EN 61914						
	Gris RAL 7035	Blanc	Câble (Ø mm)	Ø (mm)	Pointe	Longueur (mm)
		031552	3	1,8		20
	031523	031553	4	1,8		20
	031524	031554	5	1,8		20
	031525	031555	6	1,8		25
	031526	031556	7	1,8		25
	031527	031557	8	1,8		25
	031528	031558	9	1,8		25
	031529	031559	10	1,8		30
	031530	031560	12	1,8		30
	031531		14	2,5		40
	031532		16	2,5		40
	031533		17	2,5		40
	031534		19	2,5		40
	031535		22	2,5		50
	031536		29	2,5		50

Fixfor pour câbles méplats

	Blanc	Câble (Ø mm)	Ø (mm)	Pointe	Longueur (mm)
	031550	2 x 0,75 mm ²	1,8		20
	031551	2 x 1 mm ²	1,8		20
	031570	2 x 1,5 mm ²	1,8		25
	031571	3 x 1,5 mm ²	1,8		25
	031572	2 x 2,5 mm ²	1,8		25
	031573	3 x 2,5 mm ²	1,8		25

Multifix

Conformes à la norme EN 61914
Attaches souples acceptant plusieurs diamètres

	Gris RAL 7035	Noir	Câble (Ø mm)	Ø (mm)	Pointe	Longueur (mm)
	031576	031583 ¹	5 à 7	1,8		20
	031577	031584 ¹	7 à 10	1,8		25
	031578	031585 ¹	10 à 14	1,8		30
	031579	031586 ¹	14 à 20	2,5		40
	031581	031587 ¹	25 à 32	2,5		50


Arcs de fixation

Maintien des câbles en horizontal (sous faux plafond) et vertical (mur)

Fixation par :

- cloueur Spit Pulsa 700 E
- cheville à visser réf. 031957
- goujon métallique Ø 7 mm pas 150
- clou et vis

Pour câble Ø 12 mm maxi
Longueur 140 mm pour 8 câbles 3G 1,5
Longueur 240 mm pour 16 câbles 3G 1,5

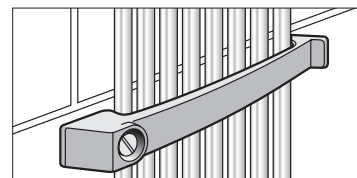

1 : Pour utilisation extérieure, résiste aux UV