

Colliers, lyres et clipsotubes



031900



031963



031362

Réf.	Colliers à embase
	Fixation par vis, cheville tête Ø 7 mm pas 150 ou par cloueur Spit type Palsa 700 E
	Usage courant
	Réglables pour tubes de 5/8" à 1"1/4 (CEI 16 à 32) ou câbles Ø 15 à 30 mm
Gris 031900 031902	Pour utilisation intérieure (polyamide) - gris Pour utilisation extérieure (polyamide) - noir
	Usage industriel
	Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (- 25 °C, + 70 °C)
Noir 031963 031964	Pour tube Ø de 5/8" à 1" (CEI 16 à 25) Pour tube Ø de 1" à 1"1/2 (CEI 25 à 40)

Réf.	Accessoires pour colliers à embase
	Cheilles à visser
	Tête fileté Ø 7 mm pas 150 - Perçage Ø 8 mm Pour utilisation des colliers à embase et Clipsotubes
031882 031957	Gris Noir

Réf.	Lyres	Ø mini	Ø maxi
	Polyamide. Fixation des tubes par simple quelque enclipsage. Associables entre elles quel que soit le Ø du tube. Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)		
	Fixation :		
	- par vis		
	- par patte à visser métallique ou cheville Ø 7 mm, pas 150		
	- par collage		
	- sur rail		
Gris 031360 031361 031362 031363 031882	Pour tube de 5/8" (CEI 16) Pour tube de 3/4" (CEI 20) Pour tube de 1" (CEI 25) Pour tube de 1 1/4" (CEI 32) Cheville à visser pour lyres	15 18,4 22,3 28,3	16 20,6 25 32


PRISES



La multiprise qui va encore plus loin...



Un design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort. Avec son bloc de prises rotatif, vous orientez les prises selon vos besoins.

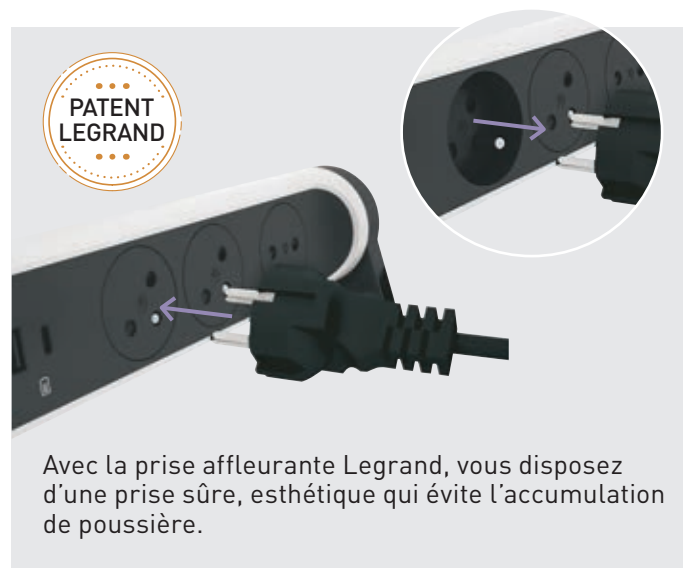

Avec la prise affleurante Legrand, vous disposez d'une prise sûre, esthétique qui évite l'accumulation de poussière.



Vous pouvez fixer la multiprise à l'horizontale ou à la verticale à l'aide de vis ou de collier selon vos préférences.