


Rallonges multiprises multifonction pour espaces dédiés



049406



050410

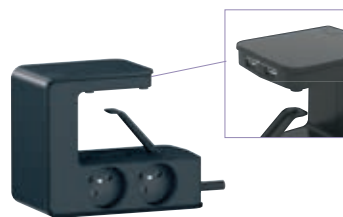

050412



049402



049399

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf.	Multiprises d'angle	Réf.	Multiprise clipsable
049409	16 A - 230 V - 3680 W max. Intégration optimale dans l'espace cuisine ou bureau Equipées : - de prises 2P+T affleurantes orientées à 45° - d'une partie amovible à l'arrière permettant le passage et la gestion des câbles Solutions sans cordon : à câbler avec un cordon 3G 1,5 mm ² 3 x 2P+T - sans cordon ○ Blanc/Alu Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.	050412	16 A - 230 V - 3680 W max. Equipée : - de 4 prises 2P+T - de 2 ports USB Type-A (3,4 A au total) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un cordon 3G 1,5 mm ² (longueur 1,5 m) rotatif à 90° Se clipse facilement sur une table ou un bureau (épaisseur maxi : 63 mm) Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les modules de charge USB ● Noir
049406	3 x 2P+T - cordon blanc 1 m ○ Blanc/Alu - 3G 1,5 mm ² Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.		Multiprises station de charge avec chargeur sans fil et ports USB - pour espace chambre et bureau
049408	4 x 2P+T - sans cordon ○ Blanc	049402	10 A - 230 V - 2300 W max. Multiprises station de charge compacte 5 ports, équipée : - de 2 prises 2P+T affleurantes - d'un chargeur sans fil à induction pour smartphones, certifié Qi, 10,0 W (avec surface anti-dérapante et indicateur de charge), visualisation directe sur l'écran pendant la charge - de ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. - d'un cordon noir 3G 1,5 mm ² (longueur 2 m) ● Taupe/Gris foncé
049404	4 x 2P+T - cordon blanc 1 m ○ Blanc - 3G 1,5 mm ²	049412	○ Blanc/Gris foncé
	Multiprises avec support tablette		
050410	Equipée : - de 3 prises 2P+T - de 2 entrées USB Type-A (3,9 A au total dont 1 port Quickcharge Qualcomm 2,4 A) - d'un support antidérapant pour tablette - d'un interrupteur On/Off muni d'un disjoncteur coupe-circuit réarmable (16 A) - d'un cordon 3G 1,5 mm ² (longueur 1,5 m) en fil tressé		
050411	○ Blanc ● Noir		
	Multiprise espace TV avec cordon, interrupteur et parafoudre		
049399	16 A - 230 V - 3680 W max. Design spécifique pour intégration et gestion des câbles optimales dans l'espace TV Equipée : - de 4 prises 2P+T (16 A) et 4 prises 2P (6 A) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un cordon 3G 1,5 mm ² (longueur 2 m) Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions Indicateur signalant l'état du parafoudre : - LED verte : la rallonge multiprise est protégée - LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle Capot en aluminium (métal) permettant l'organisation des câbles en toute discrétion et pouvant être utilisé comme support pour une box internet, une TV... ● Noir		