

# Tableau de choix de chemins de câbles P31+ hauteur 25 mm

GS  
25

GC  
25

Largeur en mm		CHEMINS DE CÂBLES EN TÔLE PERFORÉE	
		Chemins de câbles emboîtables	
		P31+ MF	COUVERCLES
		Longueur 3 m	Longueur 2 m
75		VG480045	VG341290
100		VG480046	VG341291
150		VG480047	VG341292
200		VG485048	VG341293
300		VG485049	VG341294
400		VG480050	VG341295
500		VG480051	VG341296
75		VG482145	VG343290
100		VG482146	VG343291
150		VG482147	VG343292
200		VG485248	VG343293
300		VG485249	VG343294
400		VG482050	VG343295
500		VG482051	VG343296
Matériel de fixation		≤ 300 mm 2 x  M6 x 10 mm	
		≥ 400 mm 3 x  M6 x 10 mm	

 
Caractéristiques techniques : [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Conformes à la norme IEC/EN61537

Caractéristiques techniques : [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Conformes à la norme IEC/EN61537




Réf	Eclissage
 VG481528  VG481530	Sans matériel de fixation, fixation avec 2 x M6 x 10 mm  <b>Éclisse</b> Éclisse EC: interne optionnel pour chemins de câbles Éclisse EA pour accessoires de changement de direction
 VG483528  VG483530	

Réf	Accessoires
 VG481516  VG341162	<b>Cloison de séparation</b> Longueur 3000 mm Fixation avec 5 x M6 x 10 mm  <b>Plaque de montage</b> Avec passe-câbles Dotée de raccords pour pliage horizontal Fixation avec 2 x M6 x 10 mm
 VG483516  -	

Réf	Matériel de fixation
 8200102  CM350401	<b>Vis + écrou</b> Vis M6 + écrou à collet M6



Réf	Joint de protection
Plastique CM522354	<b>Joint de protection</b> Longueur 5 m PVC noir Pour protection de bords sciés coupants

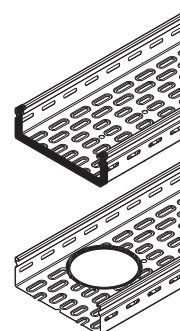  

(1) Zinc/Nickel : matière équivalente à la galvanisation à chaud