


Accessoires hauteur 100 mm

Accessoires hauteur 100 mm

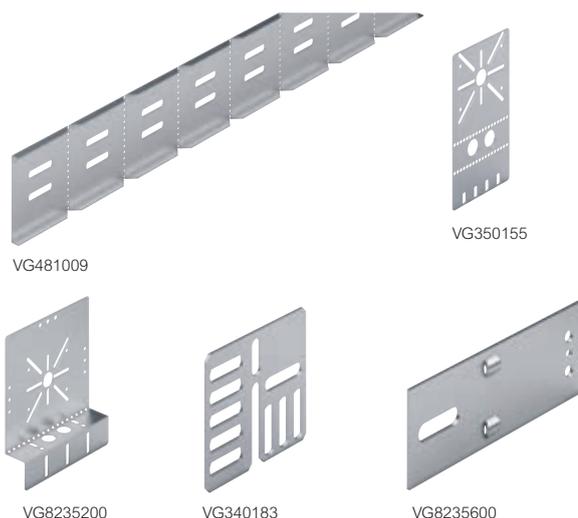

Caractéristiques techniques : www.ecataloge.be
Conformes à la norme IEC/EN61537


Caractéristiques techniques : www.ecataloge.be
Conformes à la norme IEC/EN61537

Réf.	Cloisons de séparation				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG481657</td> <td>VG483657</td> </tr> </table>			VG481657	VG483657	Cloisons de séparation Fixation avec 5 x M6 x 10 mm
VG481657	VG483657				

plastique CM522354	Joint de protection Joint de protection pour chemins de câbles Longueur 5 m PVC noir Pour protection de bords sciés coupants
-----------------------	---

plastique VG481162	Embout de protection Embout de protection pour cloison de séparation hauteur 60 et 100 mm
-----------------------	---

Embouts d'extrémité		Pour largeur (mm) :
VG481659	VG483659	100
VG481660	VG483660	150
VG481661	VG483661	200
VG481662	VG483662	300
VG481663	VG483663	400
VG481664	VG483664	500
VG480737	VG482737	600

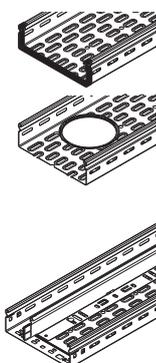

Réf.	Plaque de réduction / extrémité				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG481009</td> <td></td> </tr> </table>			VG481009		Également utilisable comme cloison terminale pour largeurs 400, 500 et 600 mm Fixation avec 4 x M6 x 10 mm
VG481009					

<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VG481155</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VG350155</td> <td>VG350156</td> </tr> <tr> <td>8235200</td> <td>8265200</td> </tr> </table>			VG481155	-	VG350155	VG350156	8235200	8265200	Plaques de montage Avec passe-câbles et convient pour le montage de boîtes de dérivation Plexo Dotées de perforations pour pliage horizontale
VG481155	-								
VG350155	VG350156								
8235200	8265200								
	Plaque de montage rapide À fixer sans visserie dans le chemin de câbles perforé								
	Plaques de montage universelles Fixation avec 2 x M6 x 10 mm								
	Grandes plaques de montage Fixation avec 2 x M6 x 10 mm								

<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>8235600</td> </tr> </table>		8235600	Support de tube Fixation avec 1 x M6 x 10 mm Support de tube pour chemin de câble
8235600			


<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>VG350158</td> </tr> </table>		VG350158	Adaptateurs pour appareillage (4 modules) Accepte la boîte d'encastrement 4 modules réf. PB504N pour une protection de l'appareillage Mosaic Fixation avec 1 x M6 x 10 mm Pour prises Mosaic 230 V ou data, 4 modules
VG350158			

<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>VG350159</td> </tr> <tr> <td>VG350179</td> </tr> </table>		VG350159	VG350179	Plaques de montage WAGO (connecteurs) Fixation avec 1 x M6 x 10 mm Plaque de montage WAGO multiple Plaque de montage WAGO simple
VG350159				
VG350179				

Plastique CM350547 CM350548	Kits adaptateurs + boîtes Plexo Kit adaptateur + boîte Plexo 80 x 80 mm Kit adaptateur + boîte Plexo 105 x 105 mm
-----------------------------------	--



VG350159
(Pour connecteurs Wago)

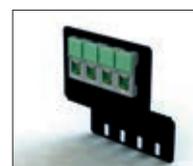

VG350158
(Pour prises Mosaic 230 V ou data)



VG350158 + PB504N
(Pour prises Mosaic 230 V ou data)