
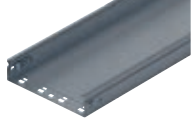

 
 
 


 


Tableau de choix de chemins de câbles P31+ hauteur 60 mm

304L **316L**
60 **60**

Largeur en mm	CHEMINS DE CÂBLES		ACCESSOIRES	COUVERTCLES	CLOISONS DE SÉPARATION UNIVERSELLES	
	Chemins de câbles emboîtables perforés à éclissage automatique	Chemins de câbles emboîtables perforés à éclissage automatique	Renforts de fond			
	P31+ MF AUTO	P31+ MF AUTO				
						
L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m	L = 3 m		
75	304L	VG488010	VG488020	-	VG346313	VG486500
100	304L	VG488011	VG488021	-	VG346314	VG486500
150	304L	VG488012	VG488022	-	VG346315	VG486500
200	304L	VG488013	VG488023	-	VG346316	VG486500
300	304L	VG488014	VG488024	-	VG346317	VG486500
400	304L	VG488015	VG488025	-	VG346312	VG486500
500	304L	VG488016	VG488026	-	VG346477	VG486500
600	304L	VG488017	VG488027	-	VG346478	VG486500
75	316L	VG488790	VG488800	-	VG346613	VG488300
100	316L	VG488798	VG488801	-	VG346614	VG488300
150	316L	VG488792	VG488802	-	VG346615	VG488300
200	316L	VG488793	VG488803	VG486014	VG346616	VG488300
300	316L	VG488794	VG488804	VG486015	VG346617	VG488300
400	316L	VG488795	VG488805	VG486016	VG346612	VG488300
500	316L	VG488796	VG488806	VG486017	VG486477	VG488300
600	316L	VG488797	VG488807	VG486018	VG486478	VG488300
Matériel de fixation avec chemins de câbles				 Clip pour couvercle VG481709 		
	1 x	1 x	1 x		1 x	

Réf. **Éclisses**
316L
VG486213
VG486562

Éclisse (vis)
Sans matériel de fixation
Fixation avec 2 x M6 x 10 mm
Éclisse EP : interne pour longueurs
Éclisse EA : pour raccords

Réf. **Embout de protection**
plastique
VG481162

Embout de protection pour cloisons de separation hauteurs 60 et 100 mm

