

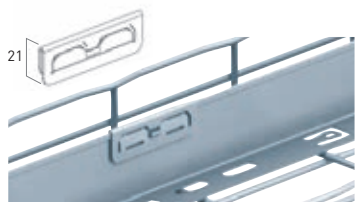


Cornières de séparation chemins de câbles en fil d'acier soudés


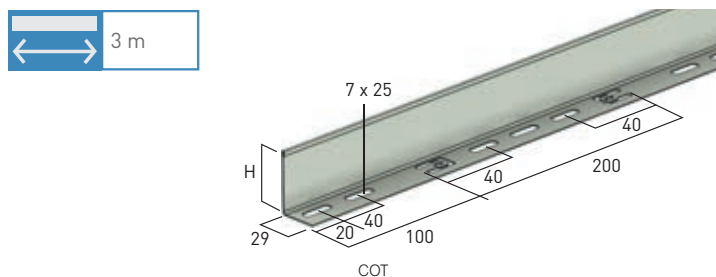


COT J
Montage par encliquetage sur cornières COT (ci-dessus)

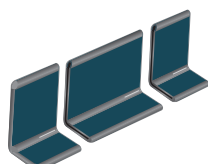

CM559635 + CM559645 + CM559655

Couvercles chemins de câbles en fil d'acier soudés

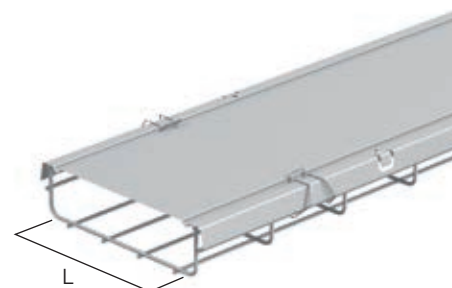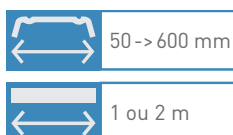

Clip F01 pour
CF 30 et ZF1



Clip F02 pour CF 54
CF 105 - ZF2 - ZF4

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.			Cornières de séparation COT		Hauteur (mm)
GS	ZnMg	316L			
CM923010	CM923013	CM923014	COT 30		24
CM923020	CM923023	CM923024	COT 50		48
CM923030	CM923033	-	COT 75		72
CM923040	CM923043	CM923044	COT 100		96

Réf.			Jonctions COT J	
GS	GC	316L		
CM923050	→	CM923054	COT J	


Réf.			Embout de protection EP	
	PVC			
CM559635 ¹			EPDCOT50	
CM559645 ¹			EPGCOT50	
CM559655 ¹			EPLCOT50	

1 : 304L disponibles sur demande


Réf.			COTFIL		Hauteur (mm)
EZ	304L				
CM586711	CM586718		COTFIL 30		24
CM586721	CM586728		COTFIL 50		44
CM586741	CM586748		COTFIL 100		94

Réf.			COTFIL U	
EZ	304L			
CM350524	CM350531		COTFIL U	

COTFIL

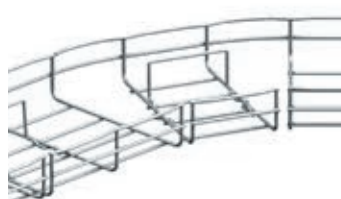

COTFIL U

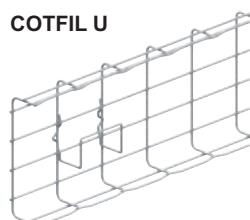

Réf.			Couvercles CP		Largeur (mm)
CM646010	CM350664	CM646014	CP 50		71
CM646020	CM350665	CM646024	CP 100		121
CM646030	CM350666	CM646034	CP 150		171
CM646040	CM350667	CM646044	CP 200		221
CM646050	CM350668	CM646054	CP 300		322
CM646060	CM350669	CM646064	CP 400		425
CM646070	CM350671	CM646074	CP 500		525
CM646080	CM350672	CM646084	CP 600		625

Réf.			Clip pour couvercles	
GS	GC	302L		
CM646220	→	CM646224	CLIP F01 RVS 302	
CM646200	→	CM646204	CLIP F02 RVS 302	

Réf.			Couvercles CVN		Largeur (mm)
CM629050	CM629106	CM629054	CVN 50		71
CM629100	CM629156	CM629104	CVN 100		121
CM629150	CM629206	CM629154	CVN 150		171
CM629200	CM629306	CM629204	CVN 200		221
CM629300	CM629406	CM629304	CVN 300		322
CM629400	CM629456	CM629404	CVN 400		425
CM629500	CM629506	CM629504	CVN 500		525
CM629600	CM629606	CM629604	CVN 600		625

TABLEAU DE CONVERSION

Couvercle CP	ZnMg Réf.	GC Réf.	Couvercle CVN	ZnMg Réf.	GC Réf.
CP 50	CM350664	CM646013	CVN 50	CM629106	CM629053
CP 100	CM350665	CM646023	CVN 100	CM629156	CM629103
CP 150	CM350666	CM646033	CVN 150	CM629206	CM629153
CP 200	CM350667	CM646043	CVN 200	CM629306	CM629203
CP 300	CM350668	CM646053	CVN 300	CM629406	CM629303
CP 400	CM350669	CM646063	CVN 400	CM629456	CM629403
CP 500	CM350671	CM646073	CVN 500	CM629506	CM629503
CP 600	CM350672	CM646083	CVN 600	CM629606	CM629603

Couvercles type CP et CVN galvanisés à chaud (GC) sont remplacés par du zinc-magnésium (ZnMg).