 












 






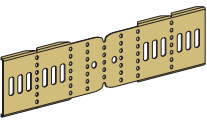



Tableau de choix d'échelles à câbles GLO-4 galvanisées à chaud

H = 60 mm moyennes

Largeur	Échelles à câbles		Connecteur à serrage rapide	Couverture	Attache-couvercle Attention, Inox
					
	Distance entre échelons 300 mm	Distance entre échelons 300 mm			
	Longueur 3000 mm	Longueur 3000 mm		Longueur 2000 mm	
200 mm 	8361432	8361422	8363180	8261120	8236000
300 mm 	8361433	8361423		8261130	
400 mm 	8361434	8361424		8261140	
500 mm 	8361435	8361425		8261150	
600 mm 	8361436	8361426		8261160	
Matériel de fixation	2x  réf. 8363180	2x  réf. 8363180		4x  ⁽¹⁾	

Largeur	Langue de raccordement	Jeu de crochets ajustables	Connecteur angulaire
200 - 600 mm 	 8363120	 8363130	 8363140
Matériel de fixation	2x  ⁽²⁾		2x  ⁽²⁾

Raccord			
Jeu de capots terminaux	Bande de protection	Multi-fonctions H60	Attache-console
			
Capot de protection pour extrémité d'échelle	Joint de protection Longueur 5000 mm	Pour la réalisation d'accessoires	
Synthétique jaune	Synthétique noir	Galvanisé à chaud	ZnMg
8302110	CM522354	VG343226	VG344872

(1) Attache-couvercle réf. 8236000 

(2) Ecrou à collet + écrou d'ancrage M6 x 12 réf. CM350401 

(3) Utiliser uniquement pour GLO-4 H = 60 mm avec distance entre échelons 300 mm