 












 






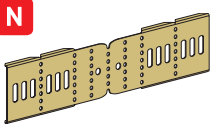



Tableau de choix d'échelles à câbles GLO-4 galvanisées à chaud

H = 100 mm moyennes

Largeur	Echelle à câbles	Connecteur à serrage rapide	Couvercle	Attache-couvercle Attention, Inox
	 Distance entre échelons 300 mm			
	Longueur 3000 mm		Longueur 2000 mm	
200 mm 	8361532	8363280	8261120	8236000
300 mm 	8361533		8261130	
400 mm 	8361534		8261140	
500 mm 	8361535		8261150	
600 mm 	8361536		8261160	
Matériel de fixation	2x  réf. 8363280		4x  ⁽¹⁾	

Largeur	Langue de raccordement	Jeu de crochets ajustables	Connecteur angulaire
200 - 600 mm 	 8363220	 8363230	 8363240
Matériel de fixation	4x  ⁽²⁾		4x  ⁽²⁾

Raccord			
Jeu de capots terminaux	Bande de protection	Multi-fonctions H100	Attache-console
			
Capot de protection pour extrémité d'échelle	Joint de protection Longueur 5000 mm	Pour la réalisation d'accessoires	
Synthétique jaune	Synthétique noir	Galvanisé à chaud	ZnMg
8302110	CM522354	VG483226	VG344872

(1) Attache-couvercle réf. 8236000 

(2) Ecrou à collet + écrou d'ancrage M6 x 12 réf. CM350401 