


Réf.	Dérivation vers changement de plan
010771	Permet de dériver du mur au plafond pour alimenter un luminaire par exemple Pour couvercle 65 mm (sauf réf. 010424)
010772	Pour couvercle 85 mm
010773	Pour goulotte réf. 010424
Dérivation vers passage de sol	
Permet de dériver sur un passage de sol réf. 032800	
010771 + 010690	Pour couvercle 65 mm (sauf réf. 010224)
010772 + 010690	Pour couvercle 85 mm
010773 + 010690	Pour goulotte réf. 010424
Traversée de mur	
Assure la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi	
010698	Pour goulotte largeur 80 à 150 mm
010699	Pour goulotte largeur 195 à 220 mm
Dérivations en T	
Principe d'installation : voir p. ci-contre	
Dérivations de corps (T)	
010732	Permet la dérivation vers un profilé aux dimensions inférieures à 50x105 mm (ne convient pas pour la réf. 010424)
010733	Permet la dérivation vers un profilé aux dimensions inférieures à 65 x 150 mm
Compléments de dérivation	
Permettent la dérivation des câbles depuis le compartiment du bas	
010742	Pour goulotte profondeur 50 mm
010743	Pour goulotte profondeur 65 mm
Accessoires	
089807	Serre-câbles

■ Dérivation en T


• Dérivation du compartiment du bas

En plus de la dérivation en T (voir tableaux de choix ci-dessous) du corps, insérez entre 2 cloisons, le complément de dérivation, réf. 010742/43, pour assurer la du bas

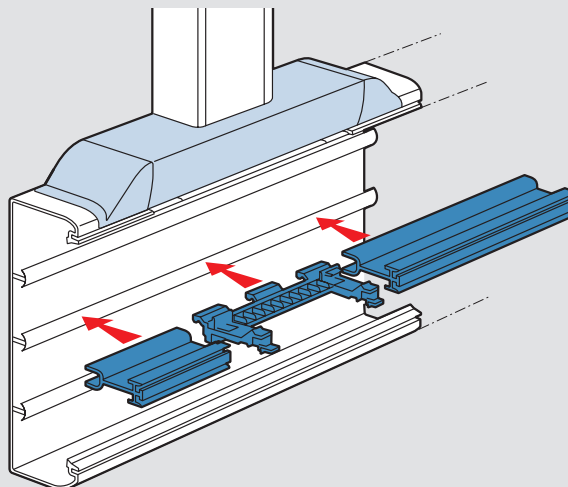

• Dérivation en T vers un profilé de largeur 150, 195 ou 220 mm

Pour dériver vers un profilé supérieur à 105 mm, utilisez plusieurs dérivation en T (voir tableau ci-dessous)

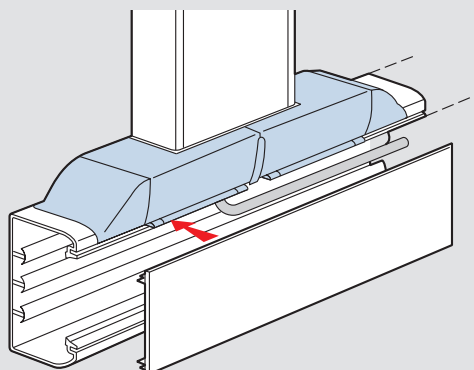

■ Choix de l'accessoire de dérivation en T

Goulotte verticale (mm)	Goulotte horizontale (mm)									
	35 x 80	35 x 105	50 x 80	50 x 105 (CV 65 mm)	50 x 105 (CV 85 mm)	50 x 150	50 x 220	65 x 150	65 x 195	65 x 220
35 x 80	010735	010735	010735	010739	010735	010735	010735	010733	010733	010733
35 x 105	-	010736	-	010740	010736	010736	010736	010733	010733	010733
50 x 80	010735	010735	010735	010739	010735	010735	010735	010733	010733	010733
50 x 105 CV 65 mm	-	-	-	010740	-	010737	010737	-	-	-
50 x 105 CV 85 mm	-	010736	-	-	010736	010736	010736	010738	010738	010738
50 x 150	-	-	-	-	-	010732 x 2	010732 x 2	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
50 x 170	-	-	-	-	-	-	010732 x 2	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
50 x 220	-	-	-	-	-	010732 x 3	010732 x 3	010733 x 3	010733 x 3	010733 x 3
65 x 150	-	-	-	-	-	-	-	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
65 x 195	-	-	-	-	-	-	-	010733 x 2	010733 x 2	010733 x 2
65 x 220	-	-	-	-	-	-	-	010733 x 3	010733 x 3	010733 x 3