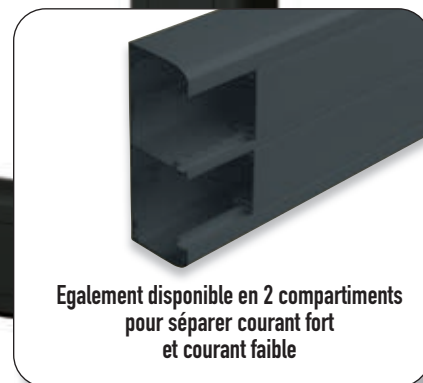


UN DESIGN MODERNE
ET UNE INSTALLATION
RAPIDE GRÂCE AU
SYSTÈME À CLIPPAGE DIRECT





 









Goulottes DLP noires à clippage direct Mosaic™

- Couleur noire RAL 9017 pour un design moderne
- Installation facile et rapide
- Permet l'intégration des prises et des RJ45 noires
- Idéal pour installation dans les théâtres, cinémas, ...



TABLEAU DE CHOIX

		Section en mm	50 x 80	50 x 130
		Configuration	45 	45 45 
		Couleur	Noir	Noir
GOULOTTE MURALE COMPLÈTE NOIRE	Corps (2 m) + couvercle (2 m)		075750	075752 ¹
ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	Cloison de séparation (2 m)		075609	075609
ACCESSOIRES DE FINITION	Embout		075755	075757
	Angle intérieur variable (80° à 100°)		075760	075762
	Angle extérieur variable (85° à 120°)		075765	075767
	Angle plat variable		075770	075772
	Dérivation en T vers largeur 80 mm		075775	075775
	Joint de corps à éclisse (jeu de 2)		075780	075780
	Joint de couvercle		075785	075785 x 2
	Couvercle de remplacement (2 m)		075779	075779

¹ La goulotte est livrée avec une cloison de fractionnement intégrée et 2 couvercles.