

## DPX<sup>3</sup> 1600 magneto-thermisch vermogenautomaten van 630 tot 1250 A bevestiging op montageplaat



422278



422283

## DPX<sup>3</sup> 1600 elektronisch S1 vermogenautomaten van 630 tot 1600 A bevestiging op montageplaat



422559

Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Download de applicatie XL Pro<sup>3</sup> Tool selectiviteit, filiatie op [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)


Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningsleidingen  
Kunnen met hulpstukken uitgerust worden (blz. 103)  
Kunnen voorzien worden van een differentieelrelais (blz. 104)  
Bijgeleverd:  
- bevestigingsschroeven  
- aansluitvlakken voor staven  
- scheidingschotten  
Conform IEC 60947-2  
Verloodbare instelling  
Kunnen op een plaat in XL<sup>3</sup>/XL<sup>3</sup>S-borden gemonteerd worden

Technische kenmerken en afmetingen zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)  
Download de applicatie XL Pro<sup>3</sup> Tool selectiviteit, filiatie op [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Zorgen voor de onderbreking, bediening, scheiding en beveiliging van elektrische laagspanningsleidingen  
Kunnen met hulpstukken uitgerust worden (blz. 103)  
Kunnen voorzien worden van een differentieelrelais (blz. 104)  
Bijgeleverd:  
- bevestigingsschroeven  
- aansluitvlakken voor staven  
- scheidingschotten  
Conform IEC 60947-2  
Verloodbare instelling  
Kunnen op een plaat in XL<sup>3</sup>-borden gemonteerd worden

### Ref. Magneto-thermische automaten - vaste versie

Thermisch instelbaar van 0,8 tot 1 In  
Magnetisch instelbaar van 5 tot 10 In

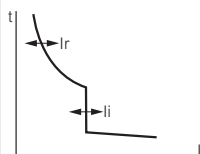

#### Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)

3P	4P
422251	422256
422252	422257
422253	422258
422254	422259

#### Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)

3P	4P
422263	422268
422264	422269
422265	422270
422266	422271

#### Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)


3P	4P
422275	422280
422276	422281
422277	422282
422278	422283

#### Onderbrekingsvermogen Icu 100 kA (400 V~)

3P	4P
422287	422292
422288	422293
422289	422294
422290	422295

### Ref. Elektronische automaten S1 - vaste versie

Instelling van Ir en Isd (blz. 89)  
Onmiddellijke beveiliging If = 20 kA  
Groene verklikkerlamp  
Aansluiting voor testeenheid  
Dynamische selectiviteit  
4P-versie: instelling van nulleider op frontpaneel  
Niet compatibel met de communicatie interface MODBUS ref. 421075

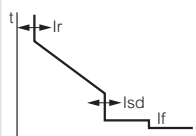

#### Onderbrekingsvermogen Icu 36 kA (400 V~)

3P	4P
422539	422545
422540	422546
422541	422547
422542	422548
422543	422549

#### Onderbrekingsvermogen Icu 50 kA (400 V~)

3P	4P
422551	422557
422552	422558
422553	422559
422554	422560
422555	422561

#### Onderbrekingsvermogen Icu 70 kA (400 V~)

3P	4P
422563	422569
422564	422570
422565	422571
422566	422572
422567	422573

#### Onderbrekingsvermogen Icu 100 kA (400 V~)

3P	4P
422575	422581
422576	422582
422577	422583
422578	422584