

# Energiezuilen en minizuilen klik-in

## ■ Capaciteitstabellen

KOLOMPROFIELEN						
		75mm	75mm	125mm		
		1 compartiment	2 compartimenten	4 compartimenten		
		A	B	C	D	E
Doorsnede (mm <sup>2</sup> )		1440	20	3110	1470	2760
ø van kabel	Ø7 mm	16	-	43	18	40
	Ø9 mm	10	-	26	11	23
	Ø11 mm	6	-	14	6	14

VOLGENS KABELAANVOER						
		1	2	3	4	5
					Ovaline kit mobiele kolom	kolom 4 compart.
ø van kabel	Ø7 mm	14	16	32	12	17
	Ø9 mm	8	12	20	6	6
	Ø11 mm	4	6	12	4	4

ø van kabel	Ø7 mm	42	26	86	12	12
	Ø9 mm	24	14	52	6	6
	Ø11 mm	16	8	28	4	4

ø van kabel	Ø7 mm	52			12		28
	Ø9 mm	32			6		16
	Ø11 mm	24			4		8

## Minimale / Maximale hoogte

Voor de minimale en maximale hoogtes, zie technische fiche op [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)


## ■ Installatie

Alleen binnen te installeren. Volg de regels voor elektrische installatie en aarding. Te gebruiken met Mosaic schakelmateriaal. Voeg de Normaclip accessoires toe.

	Referentie	Kleur
	603857	blanc
	603856	noir

Deze toebehoren zorgen voor :

- anti-slip,
- beschermingsgraad IP40,
- een perfecte afwerking in combinatie met de deksels,
- voorkomt uittrekken van schakelmateriaal (apparatuur).

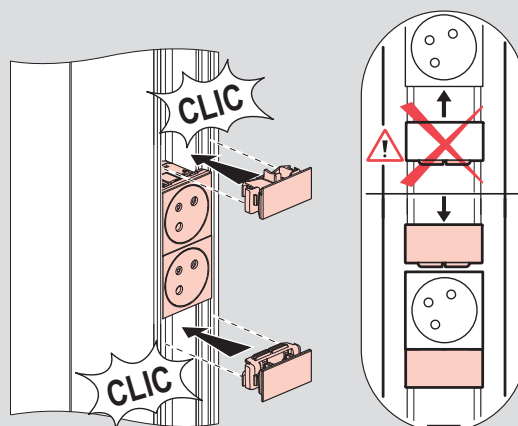

Volg de onderstaande installatie-instructies.

Plaats tussen 2 Normaclips een combinatie van max. 2 contactdozen (maximum 4 modules).

