




■ **Schroefloze verende plafondbeugel**



■ **Unieke geïntegreerde dekselaarding**

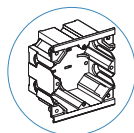

■ **Montage schakelmateriaal**
Te voorzien van Click-it wandgootdoos





080251



079002

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Ref.	Energiezuil MZ-6+										
	Slanke aluminium zuilen met geïntegreerde dekselaarding en schroefloze verende plafondbeugel Montage schakelmateriaal met Click-it wandgootdoos of Mosaic frontmontage adapter MZ-6+ enkel 90 x 59 mm De MZ-6' enkel is samengesteld uit: - Aluminium romp - 2 klikdeksels - Stalen voet, zwart RAL 9005 gelakt - 2 stalen scheidingsschotten WAVE - Verende plafondbeugel met trekontlasting - Instelbereik plafondbeugel max. 400 mm - Plafondrozet zwart kunststof - Standaard opening voor 1 dubbele wandcontactdoos Op aanvraag leverbaar: - Lengte wijzigingen - Andere RAL-kleuren - Voorbedrade zuilen - Andere openingen voor meerdere wandcontactdozen										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Lengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8570430</td> <td>Natuurlijk geanodiseerd 2880 mm</td> </tr> <tr> <td>8570433</td> <td>RAL 9010 2880 mm</td> </tr> <tr> <td>8570440</td> <td>Natuurlijk geanodiseerd 3280 mm</td> </tr> <tr> <td>8570443</td> <td>RAL 9010 3280 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Kleur	Lengte	8570430	Natuurlijk geanodiseerd 2880 mm	8570433	RAL 9010 2880 mm	8570440	Natuurlijk geanodiseerd 3280 mm	8570443	RAL 9010 3280 mm
Kleur	Lengte										
8570430	Natuurlijk geanodiseerd 2880 mm										
8570433	RAL 9010 2880 mm										
8570440	Natuurlijk geanodiseerd 3280 mm										
8570443	RAL 9010 3280 mm										
	MZ-6+ dubbel 90 x 118 mm De MZ-6' dubbel is samengesteld uit: - Aluminium romp - 4 klikdeksels - Stalen voet, zwart RAL 9005 gelakt - 4 stalen scheidingsschotten WAVE - Verende plafondbeugel met trekontlasting - Instelbereik plafondbeugel max. 400 mm - Plafondrozet zwart kunststof - Aan beide zijden standaard opening voor 1 dubbele wandcontactdoos Op aanvraag leverbaar: - Lengte wijzigingen - Andere RAL-kleuren - Voorbedrade zuilen - Andere openingen voor meerdere wandcontactdozen										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kleur</th> <th>Lengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8570450</td> <td>Natuurlijk geanodiseerd 2880 mm</td> </tr> <tr> <td>8570453</td> <td>RAL 9010 2880 mm</td> </tr> <tr> <td>8570460</td> <td>Natuurlijk geanodiseerd 3280 mm</td> </tr> <tr> <td>8570463</td> <td>RAL 9010 3280 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Kleur	Lengte	8570450	Natuurlijk geanodiseerd 2880 mm	8570453	RAL 9010 2880 mm	8570460	Natuurlijk geanodiseerd 3280 mm	8570463	RAL 9010 3280 mm
Kleur	Lengte										
8570450	Natuurlijk geanodiseerd 2880 mm										
8570453	RAL 9010 2880 mm										
8570460	Natuurlijk geanodiseerd 3280 mm										
8570463	RAL 9010 3280 mm										

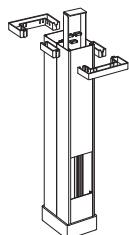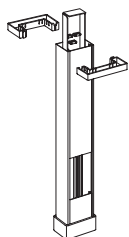

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Ref.	Inbouw in MZ-6+ energiezuilen (voor 80 mm schakelmateriaal)
8510101	Click-it® wandgootdoos enkelvoudig 71 x 71 mm Voor inbouw met montagebeugel of ring van max. 71 mm
351359	Koppelstuk Per koppeling 2 stuks nodig Voor het onderling koppelen van wandgootdozen en lasdozen
8510103	Click-it® lasdoos 71 x 71 mm Doos voorzien van kunststof deksel
351369	Trekontlasting Toepasbaar op alle wandgootdozen en lasdozen
	Inbouw in MZ-6+ energiezuilen (voor 45 mm schakelmateriaal)
8510101	Mosaic 2/3 modules adapter voor MZ-6+ energiezuilen 118 x 80 mm
351359	Afdekraam wit Te combineren met Mosaic 2/3 modules adapter ref. nr. 8505326
351049	2 modules
351059	3 modules
8505628	Mosaic 4/6 modules adapter voor MZ-6+ energiezuilen 191 x 80 mm
351089	Afdekraam wit Te combineren met Mosaic 4/6 modules adapter ref.nr. 8505628
351099	4 modules
	6 modules

Inbouw Mosaic Link schakelmateriaal
(blz. 1023)